

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, 7/8 インチ, ピン、ストレート, 取り付けスレッド: PG 11, 極数: 5, 撚線/ケーブル 長: 0.2 m
注文番号	<u>1292470000</u>
種別	SAIE-7/8S-5-0.2-PG11
GTIN (EAN)	4050118088526
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	c FL [®] us
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号(cURus)	E307231

寸法と重量

正味重量 45.18 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

ケーブルの技術仕様

コア断面積	0.75 mm ²	撚線/ケーブル長	0.2 m
カラーコーディング		極数	5

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	なし
接触表面	金メッキ	接続方式	ピン
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケル メッキ	接点材質	CuZn
公称電圧	300 V	 公称電流	8 A
保護度合い	IP67, ねじ込み	プラギング回数	≥ 100
ケーブルグランド	PG 11	定格電流	8 A(4 極および5 極)、10 A(3 極)
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C		

一般データ

極数	5
コーディング	なし
接続スレッド	7/8 インチ
接触表面	金メッキ
締付けトルク	1.5 Nm
コア断面積	0.75 mm ²
接続方式	ピン
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ
接点材質	CuZn
公称電圧	300 V
公称電流	8 A
保護度合い	IP67, ねじ込み
プラギング回数	≥ 100
ケーブルグランド	PG 11
基本材質	PUR/PUR
定格電圧	300 V
定格電流	8 A(4 極および5 極)、10 A(3 極)



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

接続 1	7/8"	
接続 2	Flying wires	
撚線/ケーブル長	0.2 m	
定格突入電圧	4000 V	
取り付けスレッド	PG 11	
取り付けトルク範囲	6 6.25 Nm	
定格電圧(UL)	600 V	
取り付けトルク	最小:	6 Nm
	最大.	6.25 Nm
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C	
導体外径	-	

分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03
ECLASS 13.0	27-44-01-03	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		



 
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com




配線図





極スキーム

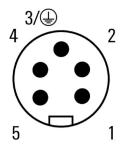



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラ グ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、 シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアク セサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 SKMU PG11-MS 注文番号

1694090000

GTIN (EAN) 4008190872250

数量 100 ST バージョン

SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 11, 3 mm, 真

鍮、ニッケルメッキ