

**SAIE-7/8B-5-0.2U-PG11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

**一般注文データ**

バージョン	組み込み型プラグ, 7/8 インチ, メス型ソケット、ストレート, 取り付けスレッド: PG 11, 極数: 5, 搾線/ケーブル長: 0.2 m
注文番号	<a href="#">1292500000</a>
種別	SAIE-7/8B-5-0.2U-PG11
GTIN (EAN)	4050118088502
数量	1 items

## SAIE-7/8B-5-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E307231

## 寸法と重量

正味重量

42.71 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

## ケーブルの技術仕様

コア断面積	0.75 mm <sup>2</sup>	撓線/ケーブル長	0.2 m
カラーコーディング	黒色, 青色, 緑色/黄色, 茶色, 白色	極数	5

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	なし
接触表面	金メッキ	接続方式	ソケットコネクタ
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ	接点材質	CuZn
公称電圧	300 V	公称電流	8 A
保護度合い	IP67, ねじ込み	プラギング回数	≥ 100
ケーブルグランド	PG 11	定格電流	8 A (4 極および5極)、10 A (3 極)

ハウジングの温度範囲 -25 - +85 °C

## 一般データ

極数	5
コーディング	なし
接続スレッド	7/8 インチ
接触表面	金メッキ
締付けトルク	1.5 Nm
コア断面積	0.75 mm <sup>2</sup>
接続方式	ソケットコネクタ
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ
接点材質	CuZn
公称電圧	300 V
公称電流	8 A
保護度合い	IP67, ねじ込み
プラギング回数	≥ 100
ケーブルグランド	PG 11
基本材質	PUR/PUR
定格電圧	300 V
定格電流	8 A (4 極および5極)、10 A (3 極)

**SAIE-7/8B-5-0.2U-PG11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**

接続 1	7/8"
接続 2	Flying wires
撲線/ケーブル長	0.2 m
定格突入電圧	4000 V
取り付けスレッド	PG 11
取り付けトルク範囲	6 ... 6.25 Nm
定格電圧 (UL)	600 V
取り付けトルク	最小 : 6 Nm 最大 : 6.25 Nm
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C
導体外径	-

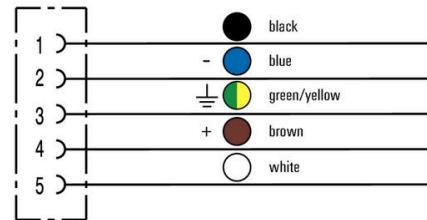
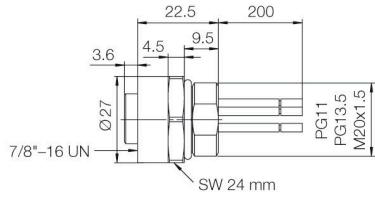
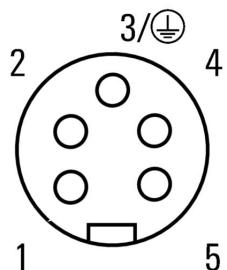
**分類**

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

**SAIE-7/8B-5-0.2U-PG11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****配線図****極スキーム**

**SAIE-7/8B-5-0.2U-PG11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ**

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

**一般注文データ**

種別	SKMU PG11-MS	バージョン
注文番号	<a href="#">1694090000</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 11, 3 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190872250	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 ST	