

CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



非絶縁コネクタ対応クリンプツール
ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ
• ラチエットは精密なクリンプを保証します
• 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	プレスツール、接点対応圧着ツール、10mm ² , 25mm ² , 六角クリンプ
注文番号	1292870000
種別	CTN 25 D5 ZERT
GTIN (EAN)	4050118089158
数量	1 items

CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
正味重量	704 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	非絶縁コネクタ用圧着工具 (10-25 mm ²) (管状ケーブルラグ)	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	---	-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	25 mm ²	クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ
--------------	--------------------	----------------	--------

接点の説明

接点タイプ	非絶縁接続	導体直径、最大. AWG	AWG 4
導体横断面、最小. AWG	AWG 8	クリンプ範囲、最大	25 mm ²
クリンプ範囲、最小	10 mm ²		

分類


ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

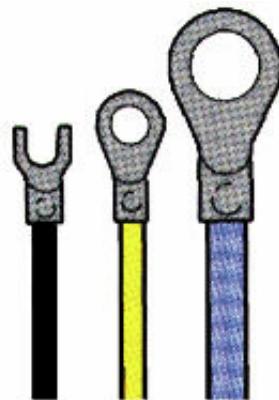

CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ / 交換部品



非絶縁コネクタ対応クリンプツール
ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ
• ラセットは精密なクリンプを保証します
• 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	ERTE ES CTN 25 D5	バージョン
注文番号	1246780000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118035001	
数量	1 ST	