

CH20M12 S PPP BL 2013

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



CH20Mハウジングの側面素子では、お客様のニーズに柔軟に対応できる個々の構造のオプションをご用意しています。特に実用的な利点とは、要求されていないスロットをカバーで簡単に閉じられることです。これにより、清潔できれいな外観が保証されるだけでなく、ほこりやその他の環境による影響からも保護されます。CH20Mハウジングの汎用性を利点として、プロジェクトを効率的に、そしてアイデアに従って設計できます!

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 側面要素, OMNIMATEハウジング - シリーズ CH20M ライトブルー, 側面要素, 幅: 12.5 mm |
| 注文番号 | 1294340000 |
| 種別 | CH20M12 S PPP BL 2013 |
| GTIN (EAN) | 4050118090376 |
| 数量 | 14 items |

CH20M12 S PPP BL 2013

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 105.5 mm | 奥行き (インチ) | 4.1535 inch |
| 高さ | 22.8 mm | 高さ (インチ) | 0.8976 inch |
| 幅 | 12.5 mm | 幅 (インチ) | 0.4921 inch |
| 正味重量 | 6.21 g | | |

温度

| | | | |
|------|-------------------------------|--------|--------------|
| 周囲温度 | -25 °C...85 °C | 動作温度範囲 | -40...120 °C |
| 湿度 | 相対湿度 : 5 ~ 93%、Tu = 40°C、結露なし | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

材質データ

| | | | |
|-------------|--------|--------------|-------------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 絶縁材 | PA 66 GF 30 |
| 絶縁材グループ | I | 表面仕上 | 未処理 |
| 基本材質 | プラスチック | 比較追跡指数 (CTI) | 600 ≤ CTI |

一般データ

| | | | |
|--------------|----------|--|---------------|
| 色 | ライトブルー | 保護度合い | IP20がインストール済み |
| カラーチャート (類似) | RAL 5012 | アセンブリ全体に関する情報について CH20M12 B BK/OR 2010 は、関連記事を参照 | |
| 封止オプション | いいえ | | |

コンポーネントプロパティ

| | | | |
|-------------------|-----|--------------|---|
| 機能ポート統合の準備として切り出す | いいえ | 極数、最大 | 6 |
| 換気口数 | 0 | メス型プラグのスロット数 | 3 |
| 接続レベル数 | 3 | | |

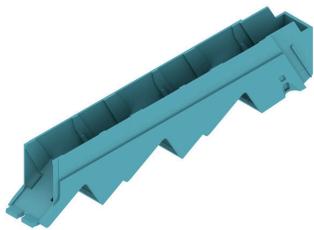
分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

CH20M12 S PPP BL 2013

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**製品イメージ****製品イメージ****寸法図**