


ZT 2.5/2AN/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

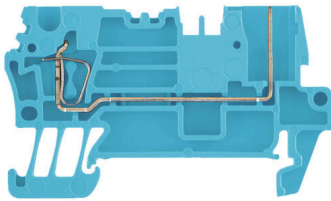

一部の用途では、差し込み式モジュールソリューションに、追加で細線仕様、または取り付けの円滑化が求められます。完全な機能ユニットをプレハブまたは交換する必要がある場合には、モジュールおよび細線仕様接続システムが必要です。ワイドミュラーの差し込み式端子台は素早く組み立てられ、完全に工場テストされています。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | Zシリーズ, プラグインモジュール端子, 定格断面: 2.5 mm ² , 耐張クランプ接続 |
| 注文番号 | 1295550000 |
| 種別 | ZT 2.5/2AN/1 BL |
| GTIN (EAN) | 4050118091953 |
| 数量 | 50 items |

ZT 2.5/2AN/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

| | | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 深さ | 34.5 mm | 奥行き (インチ) | 1.3583 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 35 mm | 高さ | 58 mm |
| 高さ (インチ) | 2.2835 inch | 幅 | 5.1 mm |
| 幅 (インチ) | 0.2008 inch | 正味重量 | 6.46 g |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 120 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | |
|---|----------------------|-------------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ | A2 | |
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 26 | |
| 接続方向 | 上部 | |
| 被覆剥き長さ | 10 mm | |
| 接続方式 2 | プラグイン接続 | |
| 接続方式 | 耐張クランプ接続 | |
| 接続数 | 2 | |
| クランプ範囲、最大 | 4 mm ² | |
| クランプ範囲、最小 | 0.13 mm ² | |
| 刃寸法 | 0.6 x 3.5 mm | |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 30 | |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2.5 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | | |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.13 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | | |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2.5 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | | |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.13 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | | |
| 配線接続断面、細径撚線、最大 | 4 mm ² | |
| 配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.13 mm ² | |
| 接続断面、撚線、最大 | 4 mm ² | |
| 接続断面、撚線、最小 | 0.13 mm ² | |
| 配線接続断面ソリッドコア、最大 | 4 mm ² | |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.13 mm ² | |
| プラスチックカラー付きフェルール端子 のチューブ長さ DIN 46228/4 | チューブ長 | 最小 : 6 mm 最大 : 10 mm |
| | 導体接続断面 | 公称 0.5 mm ² |
| | チューブ長 | 最小 : 6 mm 最大 : 12 mm |

ZT 2.5/2AN/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | | | |
|---|--------|---------------------|----------------------|
| プラスチック製カラーなしのフェルール端子のチューブ長さ DIN 46228/1 | 導体接続断面 | 公称 | 0.75 mm ² |
| | チューブ長 | 最小: | 6 mm |
| | | 最大: | 12 mm |
| | 導体接続断面 | 公称 | 1 mm ² |
| | チューブ長 | 最小: | 8 mm |
| | | 最大: | 12 mm |
| | 導体接続断面 | 公称 | 1.5 mm ² |
| | チューブ長 | 最小: | 8 mm |
| | | 最大: | 12 mm |
| | 導体接続断面 | 公称 | 2.5 mm ² |
| | チューブ長 | 公称 | 10 mm |
| | 導体接続断面 | 公称 | 0.5 mm ² |
| | チューブ長 | 公称 | 10 mm |
| | 導体接続断面 | 公称 | 0.75 mm ² |
| | チューブ長 | 公称 | 10 mm |
| 導体接続断面 | 公称 | 1 mm ² | |
| チューブ長 | 最小: | 10 mm | |
| | 最大: | 12 mm | |
| 導体接続断面 | 公称 | 1.5 mm ² | |
| チューブ長 | 最小: | 10 mm | |
| | 最大: | 12 mm | |
| 導体接続断面 | 公称 | 2.5 mm ² | |

クランプ用コンダクタ (追加接続)

| | | | |
|---|---------------------|-----------|---------|
| 導体断面、フレキシブルおよびプラスチックカラー DIN 46228/1、追加接続、最大 | 2.5 mm ² | 接続種別、追加接続 | プラグ接続可能 |
|---|---------------------|-----------|---------|

システム仕様

| | | | |
|-----------------|---|---------------|-----|
| バージョン | 耐張クランプ接続 (1個) - プラグイン接続 (1個), プラグ接続可能 | エンドカバープレートの要求 | はい |
| 電位数 | 1 | レベル数 | 1 |
| レベルごとのクランプポイント数 | 2 | 層ごとの電位数 | 1 |
| 内部で交差接続されたレベル | いいえ | PE 接続 | いいえ |
| 取り付けレール | TS 35 | PE 関数 | いいえ |

全般

| | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 26 | 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 30 |
| 取り付けレール | TS 35 | | |

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|----|
| 基本材質 | Wemid | 色 | 青色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

評価データ

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------|-------|
| 定格断面 | 2.5 mm ² | 定格電圧 | 500 V |
| クランプ支持 & 差し込み式システムの最大電圧 | 690 V | 定格 DC 電圧 | 500 V |
| 公称電流 | 24 A | 最大導体電流 | 24 A |
| IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 1.33 mΩ | 定格インパルス耐電圧 | 6 kV |
| IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 0.77 W | 汚染度 | 3 |

技術データ


追加の技術データ

| | | | |
|--------|------|-----------|-----|
| 開放側面 | 右 | 爆発試験バージョン | いいえ |
| 取り付け方式 | 嵌合仕様 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 | | |

 図面



ZT 2.5/2AN/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別 | ZQV 2.5N/2 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693800000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883621 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/3 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693810000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883645 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/4 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693820000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883652 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/5 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693830000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883669 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/6 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693840000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883676 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/7 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693850000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883683 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/8 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693860000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883690 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/9 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693870000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883706 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/10 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693880000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883720 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/20 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1909000000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535613 | |
| 数量 | 20 ST | |

ZT 2.5/2AN/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別 | ZQV 2.5N/50 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693890000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883737 | |
| 数量 | 5 ST | |

エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学的および電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別 | ZAP/TW ZT2.5/2AN | バージョン |
| 注文番号 | 1816030000 | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4032248370603 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | ZAP/TW ZT2.5/2AN OR | バージョン |
| 注文番号 | 1816040000 | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4032248370610 | |
| 数量 | 50 ST | |

テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| 種別 | ZTA ZT2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 1827080000 | アクセサリ, テストアダプター, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248411276 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | ZTA ZT2.5/ZA | バージョン |
| 注文番号 | 1847600000 | アクセサリ, テストアダプター, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248412679 | |
| 数量 | 25 ST | |


ZT 2.5/2AN/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラグ

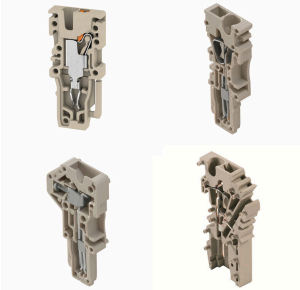

当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1極から10極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別 | ZVR ZP2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 1816130000 | Zシリーズ, ロッキングクリップ, 黄色, 3.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370702 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KOSF ZT2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 1816150000 | Zシリーズ, コーディングパーツ, 黄色, 2.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370726 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/1 | バージョン |
| 注文番号 | 1815190000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370061 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/1 GN | バージョン |
| 注文番号 | 1820570000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, 緑色, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370078 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1815200000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370085 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1815210000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370092 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1815220000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370108 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1815230000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342518 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/6 | バージョン |
| 注文番号 | 1815240000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342525 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/7 | バージョン |
| 注文番号 | 1815250000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342532 | |
| 数量 | 25 ST | |

ZT 2.5/2AN/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/8 | バージョン |
| 注文番号 | 1815260000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342549 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/9 | バージョン |
| 注文番号 | 1815270000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342556 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/10 | バージョン |
| 注文番号 | 1815280000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342563 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/11 | バージョン |
| 注文番号 | 1815290000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342570 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/12 | バージョン |
| 注文番号 | 1815300000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342587 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/13 | バージョン |
| 注文番号 | 1815310000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370115 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/14 | バージョン |
| 注文番号 | 1815320000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370122 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/15 | バージョン |
| 注文番号 | 1815330000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370139 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/16 | バージョン |
| 注文番号 | 1815340000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370146 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/17 | バージョン |
| 注文番号 | 1815350000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370153 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/20 | バージョン |
| 注文番号 | 1815380000 | レールコンポーネント, プラグインコネクタ |
| GTIN (EAN) | 4032248370184 | |
| 数量 | 10 ST | |

ZT 2.5/2AN/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。


- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/5 MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1609810000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 200 ST | |

空白

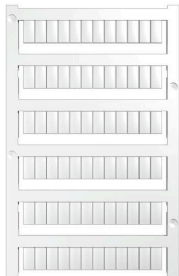

WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーカーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WS 10/5 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1635000000 | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190261948 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 720 ST | |
| 種別 | ZS 10/5 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1610000000 | ZS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190263171 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 480 ST | |

ZT 2.5/2AN/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

警告カバー



フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| 種別 | ZAD 9/4 | バージョン | |
| 注文番号 | 1934160000 | Zシリーズ, カバー | |
| GTIN (EAN) | 4032248590247 | | |
| 数量 | 20 ST | | |

プラグ



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1極から10極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別 | ZZE ZP2.5/4/K | バージョン | |
| 注文番号 | 1059110000 | Zシリーズ, ケーブル負荷解放部品 | |
| GTIN (EAN) | 4032248840922 | | |
| 数量 | 25 ST | | |
| 種別 | WP 2.5/1AN/1 | バージョン | |
| 注文番号 | 1305270000 | プラグ (端子), ねじ接続, 2.5 mm ² , 24 A, 500 V, 接続数: 1, 極数: 1, 幅: | |
| GTIN (EAN) | 4050118104547 | 6.1 mm | |
| 数量 | 50 ST | | |
| 種別 | WP 2.5/1AN/10 | バージョン | |
| 注文番号 | 1305280000 | プラグ (端子), ねじ接続, 2.5 mm ² , 24 A, 500 V, 接続数: 10, 極数: 10, | |
| GTIN (EAN) | 4050118104530 | 幅: 52 mm | |
| 数量 | 50 ST | | |

ZT 2.5/2AN/1 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マーカーホルダー




マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別 | BZT 1 WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805490000 | アクセサリ, マーカーホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | BZT 1 ZA WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805520000 | アクセサリ, マーカーホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| 数量 | 100 ST | |

スクリュードライバー (マイナス用)

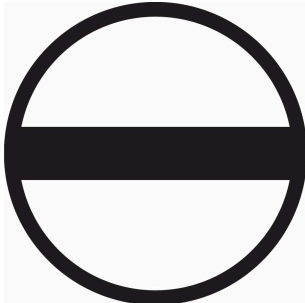

VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | バージョン |
| 注文番号 | 2749610000 | 取付けツール, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | mm |
| 数量 | 1 ST | |