


IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

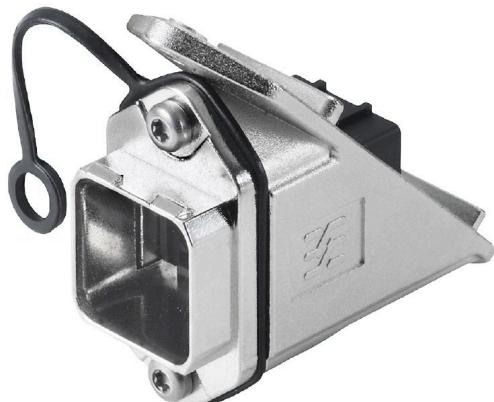

IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET)、金属製、RJ45 空
ハウジングに準拠した PushPull プラグインコネクタ

一般注文データ

バージョン	Empty enclosure, Flange, angled
注文番号	1296710000
種別	IE-BHS-V14M-RJA-45
GTIN (EAN)	4050118094831
数量	10 items

IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

寸法と重量

深さ	54.9 mm	奥行き (インチ)	2.1614 inch
高さ	52.4 mm	高さ (インチ)	2.063 inch
幅	24.3 mm	幅 (インチ)	0.9567 inch
正味重量	81.66 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

証明書番号 (cULus)	E316369
---------------	---------

一般データ

色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
取り付け方式	2本のネジ、M3 (別売)	保護度合い	IP67

分類

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-02	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02
ECLASS 13.0	27-19-01-04	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

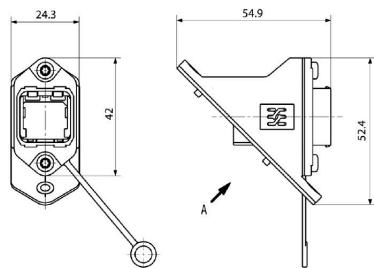

寸法図

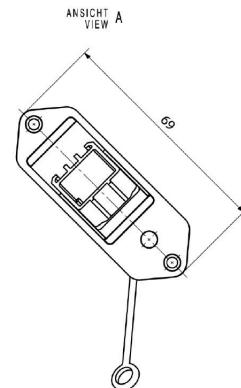

設置カットアウト

