


## IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

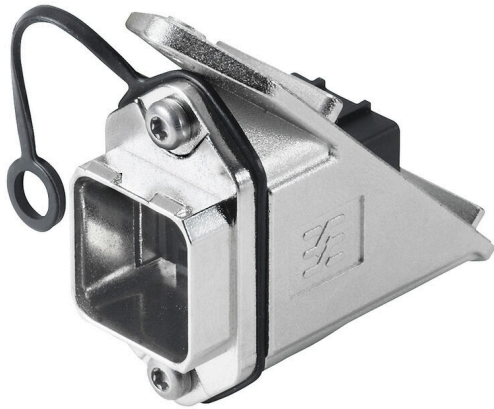

IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET)、金属製、RJ45 空  
ハウジングに準拠した PushPull プラグインコネクタ

## 一般注文データ

バージョン	Empty enclosure, Flange, angled
注文番号	<a href="#">1296710000</a>
種別	IE-BHS-V14M-RJA-45
GTIN (EAN)	4050118094831
数量	10 items

## IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

## 寸法と重量

深さ	54.9 mm	奥行き (インチ)	2.1614 inch
高さ	52.4 mm	高さ (インチ)	2.063 inch
幅	24.3 mm	幅 (インチ)	0.9567 inch
正味重量	81.66 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般基準

証明書番号 (cULus)	E316369
---------------	---------

## 一般データ

色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
取り付け方式	2本のネジ、M3 (別売)	保護度合い	IP67

## 分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

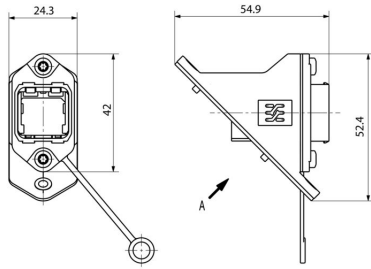

寸法図

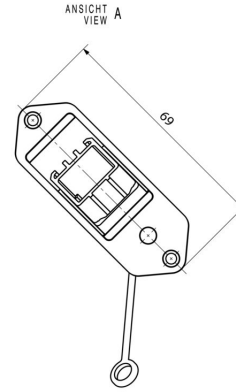

設置カットアウト

