

## IE-CD-VAPM24V-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Y 分配器 / 接続カップリング、PROFINET 対応のプラグイン PushPull Power コネクタ FreeCon、金属製

## 一般注文データ

バージョン	Y 分電器, FreeCon, 供給, IP65
注文番号	<a href="#">1297010000</a>
種別	IE-CD-VAPM24V-Y-MA
GTIN (EAN)	4050118094589
数量	1 items

## IE-CD-VAPM24V-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

## 寸法と重量

正味重量

716.82 g

## 温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## 分類

ETIM 8.0

EC002597

ETIM 9.0

EC002597

ETIM 10.0

EC002597

ECLASS 14.0

27-44-03-18

ECLASS 15.0

27-44-03-18


IE-CD-VAPM24V-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


図面

寸法図

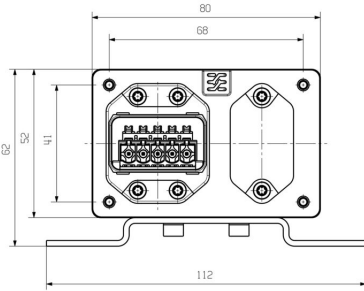

Front view

寸法図

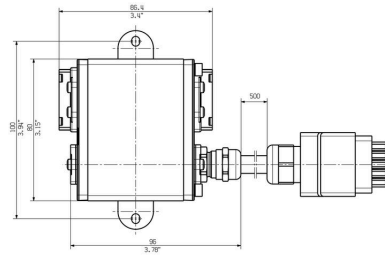

Overhead view

## IE-CD-VAPM24V-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-BP-VAPP	バージョン
注文番号	<a href="#">1068930000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248823093	
数量	10 ST	

## Sets



PROFINET 仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

## 一般注文データ

種別	IE-PS-VAPM-5P-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2465440000</a>	電源コネクタ、プラグ、PROFINET、コネクター式
GTIN (EAN)	4050118522136	
数量	1 ST	

## PVC



組立済 IE ケーブル、PROFINET、PROFINET 仕様に従ったプッシュプル電源プラグコネクタ付属

## 一般注文データ

種別	IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X	バージョン
注文番号	<a href="#">1350120010</a>	システムケーブル、プッシュプル電源、プッシュプル電源、PVC、1 m
GTIN (EAN)	4050118165296	
数量	1 ST	