

IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠のPushPull のブ
ラグインコネクタ、金属製、空ハウジング

一般注文データ

バージョン	Adapter
注文番号	1302000000
種別	IE-AD-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4050118099638
数量	1 items

IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

寸法と重量

深さ	25.7 mm	奥行き (インチ)	1.0118 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	24.2 mm	幅 (インチ)	0.9528 inch
正味重量	61.53 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

証明書番号 (cULus)	E316369
---------------	---------

一般データ

色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
取り付け方式	2本のネジ、 M3 (別売)	保護度合い	IP67

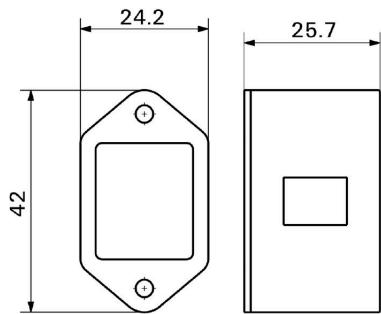
分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**設置カットアウト****寸法図**