

IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠のPushPull のプラグインコネクタ、金属製、空ハウジング

一般注文データ

バージョン	Adapter
注文番号	1302000000
種別	IE-AD-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4050118099638
数量	1 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

寸法と重量

深さ	25.7 mm	奥行き (インチ)	1.0118 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	24.2 mm	幅 (インチ)	0.9528 inch
正味重量	61.53 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

証明書番号 (cULus)	E316369
---------------	---------

一般データ

色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
取り付け方式	2本のネジ、M3 (別売)	保護度合い	IP67

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

設置カットアウト

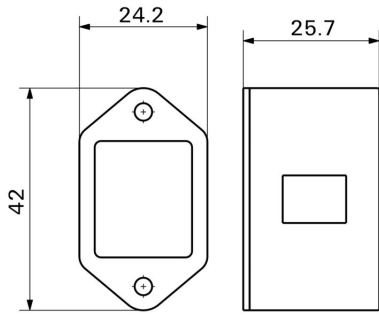

寸法図

