

QB 17,8/2


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

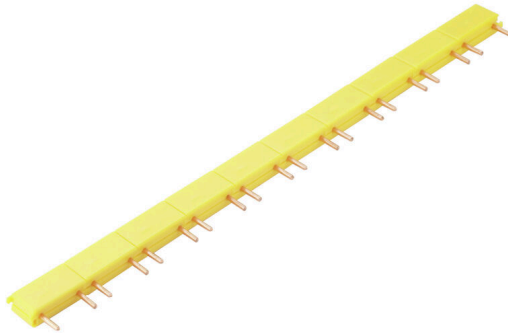

VSPC 信号接点間の渡り配線は、迅速に設置できます。最大 10 VSPC R の警告機能に対して、渡り配線を個別に絶縁できます。

一般注文データ

注文番号	1309470000
種別	QB 17,8/2
GTIN (EAN)	4050118111934
数量	90 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	21 mm	奥行き (インチ)	0.8268 inch
高さ	15.5 mm	高さ (インチ)	0.6102 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
正味重量	1.27 g		

温度

保管温度 動作温度 -20 °C...55 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

セグメント 測定 - 監視 - 設定 色 黄色

公称データ IEC/EN

定格電流 I_N 17.5 A

一般データ

色 黄色

接続データ

被覆剥き長さ 6.5 mm 導体断面、固定式、最大 1.5 mm²
ピッチ (mm) (P) 17.80 mm

定格 IECEx/ATEX/cUL

cUL 証明書 cUL Certificate - pdf/
VSPC.PDF (application/
pdf)

分類

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Circuit diagram