KLHA M5/20




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

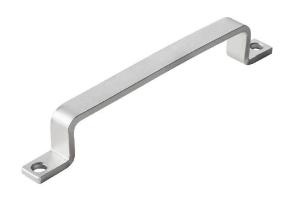





バスバーを使用すると、多数のケーブルを小さな設置面 積で接続できます。また、ビル設置配線に使用する端子 台に統合したり、バスバーを使用してケーブルシールド をサポートできます。

一般注文データ

バージョン	バスバー (端子), グレー, 高さ: 130 mm, 深さ: 20	
	mm, スチール	
注文番号	<u>1311320000</u>	
種別	KLHA M5/20	
GTIN (EAN)	4032248152605	
数量	25 items	

カタログステータス / 図面 1

KLHA M5/20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
ROHS	適合				
である。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<u></u> -				
り法と里里	<u> </u>				
	20 mm	奥行き(インチ)	0.7874 inch		
高さ	130 mm	 高さ(インチ)	5.1181 inch		
幅	10 mm	幅(インチ)	0.3937 inch		
直径	5.4 mm	正味重量	34.51 g		
温度					
司囲温度 司囲温度	-5 °C40 °C	動作温度	-40 °C85 °C		
環境製品コンプライアン	' ス				
RoHS 対応状況					
NOTS XYルバスル REACH SVHC		学拠 (光味なり) No SVHC above 0.1 wt%			
	NO SVIIC above 0.1 V	VE/O			
全般					
設置アドバイス	直接実装	表面仕上	亜鉛めっき		
寸法					
直径	5.4 mm				
材料データ					
基本材質	7 T II	≠五 ↓	亚 矶 以 七		
莖 平杓貝 色	スチール グレー	表面仕上	亜鉛めっき		
追加の技術データ					
設置アドバイス	直接実装				
 分類			,		
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92		
ECLASS 15.0	27-14-11-92				

カタログステータス / 図面 2