

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Y 分配器、ハイブリッド 10 極インサート付属、IEC
61076-3-117 ver.14 準拠の金属製プッシュプルプラグコ
ネクタ対応 FreeCon バージョン

一般注文データ

バージョン	Y 分電器, FreeCon, ハイブリッド, IP65
注文番号	1312230000
種別	IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1
GTIN (EAN)	4050118115000
数量	1 items

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	1050 g
------	--------

温度

保管温度	-40 °C...75 °C	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度			

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14
--------	-------------------------

ハイブリッドコネクタ技術仕様

プラグサイクル (ハイブリッドコネクタ)	500	ハウジングベース素材 (ハイブリッドコネクタ)	亜鉛ダイカスト (フランネクタ), PA 66
シールド (ハイブリッドコネクタ)	360° shield contact	シール材質 (ハイブリッドコネクタ)	NBR
定格電圧 (DIN EN 61984) (ハイブリッドコネクタ)	24 V	接点材質 (ハイブリッドコネクタ)	銅合金
接点抵抗 (ハイブリッドコネクタ)	≤ 10 mΩ	保護度合い (ハイブリッドコネクタ)	IP65
極数	10	定格電流 (ハイブリッドコネクタ)	接点につき3 A

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハウジング主要材質	アルミニウムプロフィール, カバー: ダイカスト亜鉛、塗装
-------------	-----	-----------	-------------------------------

保護度合い	IP65
-------	------

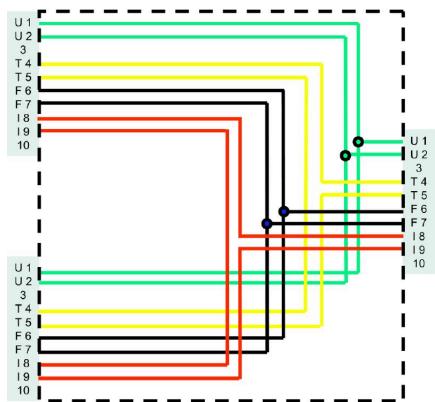
分類

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**ダスト保護キャップ**

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V14P	バージョン
注文番号	1058310000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	

Sets - hybrid

IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製(ハイブリッドインサートを含む)

一般注文データ

種別	IE-PS-V14M-HYB-10P	バージョン
注文番号	1072910000	ハイブリッドプラグ, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
数量	10 ST	