

HBT 2,5 - 3,0 BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

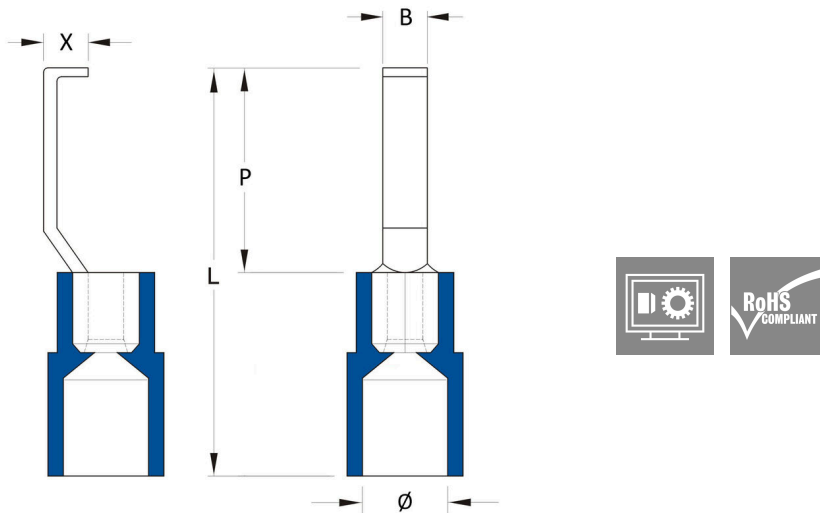

絶縁コネクタの使用で、電気接続部の品質を永続的かつ安定的に確保することができます。
また、設置の際にも有利です。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 3 mm ² , 青色 |
| 注文番号 | 1312450000 |
| 種別 | HBT 2,5 - 3,0 BL |
| GTIN (EAN) | 4050118115130 |
| 数量 | 100 items |

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.88 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明 分離フックブレードケーブル
ルラグ

コネクタ

| | | | |
|-------------|---------------------|---------|---------------------|
| 導体断面、最大 | 3 mm ² | 導体断面、最小 | 2.5 mm ² |
| 導体断面 | 2.5 mm ² | 絶縁 | PC |
| 材質 / プラスチック | PC | 識別色 | 青色 |

寸法

| | | | |
|--------|---------|----------|---------|
| 絶縁断面 | 4.5 mm | ピン長さ P | 17.4 mm |
| ピンの幅 B | 3 mm | フックノーズ X | 2.1 mm |
| 長さ L | 28.2 mm | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

Crimping tools



- 絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
 - 操作が不正確な場合のオプション許可
 - 接点の正確な位置を示す固定具付属。
 - DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HTI 15 | バージョン |
| 注文番号 | 9014400000 | プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 2.5mm ² , ダブルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | CTI 6 | バージョン |
| 注文番号 | 9006120000 | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円クリンプ, ダブルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | CTI 6 G | バージョン |
| 注文番号 | 9202850000 | プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円クリンプ, パラレルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| 数量 | 1 ST | |