

## NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

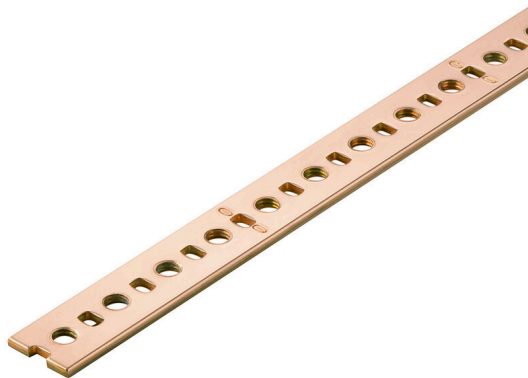

バスバーはさまざまな材質で、関連アクセサリも付属しているため、最小の設置スペースでケーブルを接続できます。アプリケーションに応じて、電位を収集、分布、損失させることができます。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | バスバー (端子), 茶色-赤色, 高さ: 15 mm, 深さ: 2 mm, 銅 |
| 注文番号       | <a href="#">1313600000</a>               |
| 種別         | NSCH 2M                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190052096                            |
| 数量         | 20 M                                     |

## NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 2 mm    | 奥行き (インチ) | 0.0787 inch |
| 高さ   | 15 mm   | 高さ (インチ)  | 0.5906 inch |
| 幅    | 2000 mm | 幅 (インチ)   | 78.74 inch  |
| 正味重量 | 227.5 g |           |             |

## 温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 全般

設置アドバイス 直接実装 表面仕上 電解研磨仕上

## 材料データ

基本材質 銅 表面仕上 電解研磨仕上  
色 茶色-赤色

## 評価データ

公称電流 24 A

## 追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 |             |             |

## NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取り付けサポート




当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | BFSC M5X8 SCHLITZ          | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">0296700000</a> | 取り付けネジ (端子), 5.00 mm, スチール, 深さ: 8.5 mm, 幅: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190881764              | 高さ: 8.5 mm   |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | DKSUE NSCH/ESCH            | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">0280100000</a> | 固定エレメント (端子), 銀色, 高さ: 12.5 mm, 幅: 10 mm, スチール,     |
| GTIN (EAN) | 4008190036348              | 180 °C   |
| 数量         | 100 ST                     |  |

## アクセサリ

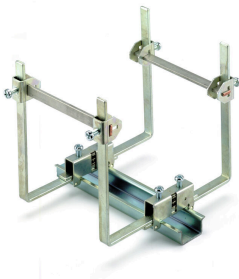

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SH 1                       | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">0299860000</a> | バスバーサポート, ベージュ, 100 °C, 幅: 26 mm, V-2, ポリアミド66, |
| GTIN (EAN) | 4008190135133              | ねじ込み  |
| 数量         | 20 ST                      |   |