

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 準拠のPushPull 光ファイバープラグインコネクタ、 FreeCon カップリング、金属製

### 一般注文データ

バージョン	ジャンクションボックス, FreeCon, SCRJ, プラグイ ンコネクタ, IP65
注文番号	<u>1318150000</u>
種別	IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA
GTIN (EAN)	4050118123982
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

-60	三火
<i>1</i> =K	
	D/C

MAMID承認件数



ROHS	適合	
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	
証明書番号 (cUlus)	F316369	

### 寸法と重量

深さ	43.9 mm	奥行き (インチ)	1.7283 inch
高さ	52 mm	高さ(インチ)	2.0472 inch
幅	41 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	1.6142 inch
正味重量	224.56 g		

### 温度

保管温度	動作温度	-40 °C70 °C
取り付け温度		

### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

### 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14,	証明書番号(cULus)	E316369	
	IEC 61754-24			

### 光ファイバー結合の光学的性質

インサート緩衝(光ファイバーカップリ <0.2 dB ング)

### 一般データ

色	銀色	ハウジング主要材質	アルミニウムプロフィー ル, カバー:ダイカスト亜 鉛、塗装
取り付け方式	ねじ取り付け	保護度合い	IP65
分類			
	<u>'</u>		'
ETIM 7.0	EC002597	ETIM 8.0	EC002597
ETIM 9.0	EC002597	ETIM 10.0	EC002597
ECLASS 9.1	27-44-03-18	ECLASS 10.0	27-44-03-18
ECLASS 11.0	27-44-03-18	ECLASS 12.0	27-44-03-18
ECLASS 13.0	27-44-03-18	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

カタログステータス / 図面 2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


図面

寸法図

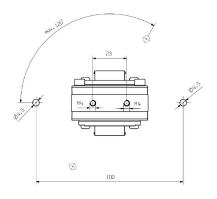

**Bottom view** 


寸法図

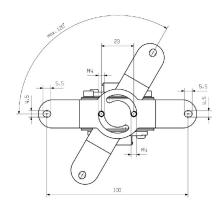


Bottom view with mounting foot

寸法図

寸法図

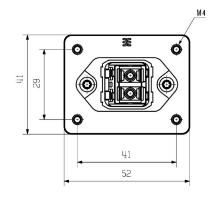

Front view

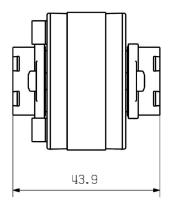

Side view



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

#### 一般注文データ

種別 IE-BP-V14P 注文番号 <u>1058310000</u>

4032248799404

数量 10 ST

バージョン フランジ取付けハウジング、保護キャップ

#### **SC-RJ**

GTIN (EAN)



EC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (SC インサートを含む)

### 一般注文データ

種別 IE-PS-V14M-2SC-POF バージョン 注文番号 <u>1191550000</u> 光ファイバーコネクタ, バージョン14、SC-RJ POF, IP67

GTIN (EAN) 4032248974436

数量 10 ST

作成日 11.11.2025 06:39:19 MEZ

カタログステータス / 図面 4