

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 準拠のPushPull 光ファイバープラグインコネクタ、FreeCon カップリング、金属製

一般注文データ

バージョン	ジャンクションボックス, FreeCon, SCRJ, プラグインコネクタ, IP65
注文番号	1318150000
種別	IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA
GTIN (EAN)	4050118123982
数量	1 items

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

寸法と重量

深さ	43.9 mm	奥行き (インチ)	1.7283 inch
高さ	52 mm	高さ (インチ)	2.0472 inch
幅	41 mm	幅 (インチ)	1.6142 inch
正味重量	224.56 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	---------------------------------------	---------------	---------

光ファイバー結合の光学的性質

インサート緩衝 (光ファイバーカップリ <0.2 dB
シング)

一般データ

色	銀色	ハウジング主要材質	アルミニウムプロフィール, カバー : ダイカスト亜鉛、塗装
取り付け方式	ねじ取り付け	保護度合い	IP65

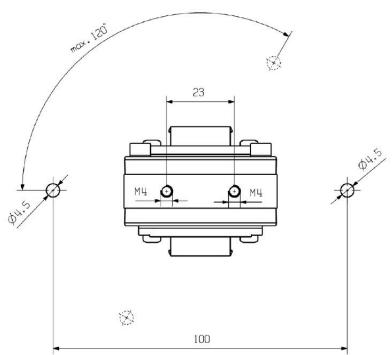
分類

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

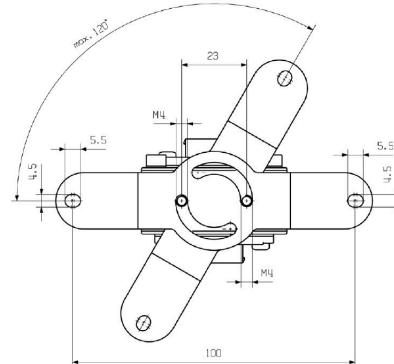
IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

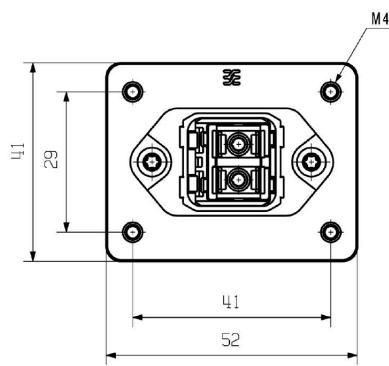
www.weidmueller.com

図面**寸法図**

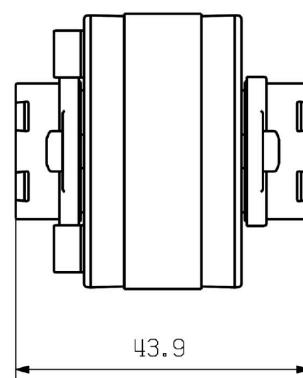
Bottom view

寸法図

Bottom view with mounting foot

寸法図

Front view

寸法図

Side view

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ
www.weidmueller.com
ダスト保護キャップ

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V14P	バージョン
注文番号	1058310000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	

SC-RJ

EC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (SC インサートを含む)

一般注文データ

種別	IE-PS-V14M-2SC-POF	バージョン
注文番号	1191550000	光ファイバーコネクタ、バージョン14、SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
数量	10 ST	