

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 準拠のPushPull 光ファイバープラグインコネクタ、FreeCon カップリング、金属製

一般注文データ

バージョン	ジャンクションボックス, FreeCon, SCRJ, プラグインコネクタ, IP65
注文番号	1318150000
種別	IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA
GTIN (EAN)	4050118123982
数量	1 items

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

寸法と重量

深さ	43.9 mm	奥行き (インチ)	1.7283 inch
高さ	52 mm	高さ (インチ)	2.0472 inch
幅	41 mm	幅 (インチ)	1.6142 inch
正味重量	224.56 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	--	---------------	---------

光ファイバー結合の光学的性質

インサート緩衝 (光ファイバーカップリ <0.2 dB
ング)

一般データ

色	銀色	ハウジング主要材質	アルミニウムプロフィール, カバー: ダイカスト亜鉛、塗装
取り付け方式	ねじ取り付け	保護度合い	IP65

分類

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


図面

寸法図

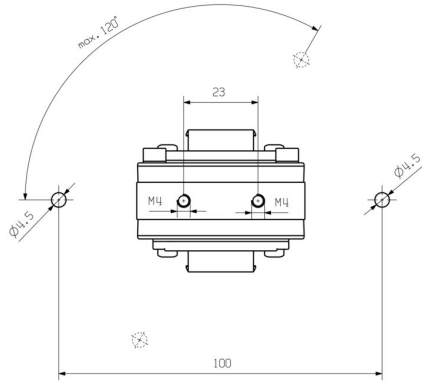


Bottom view

寸法図

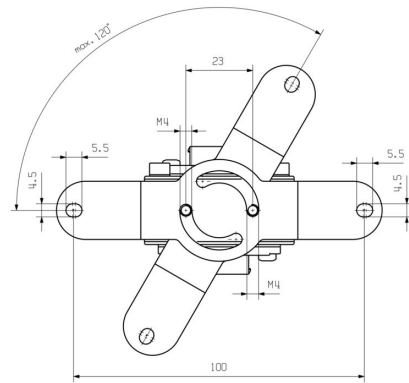


Bottom view with mounting foot

寸法図

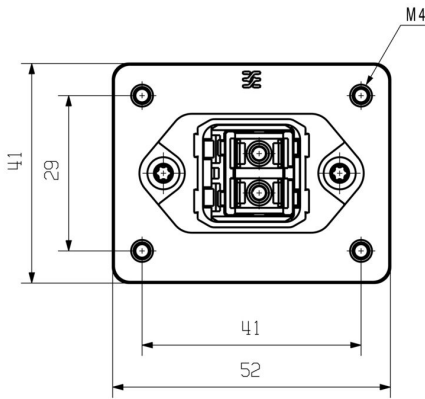

Front view

寸法図

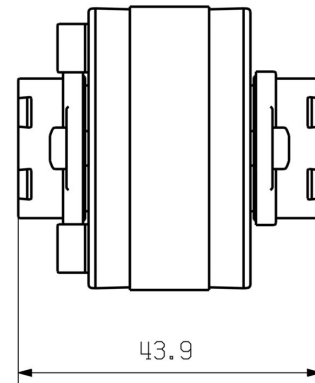

Side view

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ




粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V14P	バージョン
注文番号	1058310000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	

SC-RJ

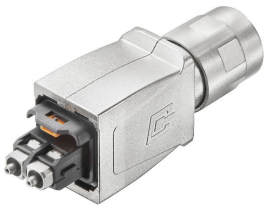

EC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (SC インサートを含む)

一般注文データ

種別	IE-PS-V14M-2SC-POF	バージョン
注文番号	1191550000	光ファイバーコネクタ, バージョン14、SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
数量	10 ST	