


PM 2.7/2.6 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

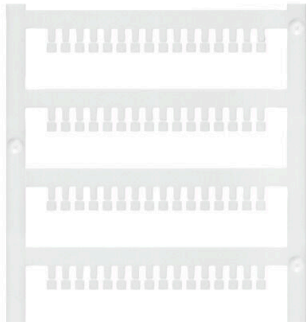

一般注文データ

バージョン	OMNIMATE信号 - シリーズPM, プッシャー マーカー, 2.7 x 2.6 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 Weidmueller, 顧客の仕様に準拠
注文番号	1323700000
種別	PM 2.7/2.6 MC SDR
GTIN (EAN)	4050118126761
数量	192 items
配送ステータス	中止

PM 2.7/2.6 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	2.7 mm	高さ (インチ)	0.1063 inch
幅	2.6 mm	幅 (インチ)	0.1024 inch
正味重量	0.05 g		

温度

動作温度範囲 -40...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.001 kg CO2 eq.

一般データ

印刷種別	顧客の仕様に準拠
幅	2.6 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	顧客の仕様に準拠
基本材質	ポリアミド66
印刷文字	M-Print PRO Fileを要求
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム MultiCard
推奨業種	機器メーカー
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Pusher markers
動作温度範囲	-40...100 °C
用途/製造元	Weidmueller

コネクタマーカー

ピッチ (mm) (P) 3.50 mm

分類

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

図面

図面

