

## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



Delivery incl. dust caps

診断機能搭載 FreeCon アクティブ PROFINET メディアコンバーター、IEC 61076-3-117 Var.14 準拠の PushPull プラグインコネクタ (IEC 61754-24 準拠のRJ45 および SC-RJ POF 付属)、PROFINET 仕様に準拠した PushPull Power 対応

## 一般注文データ

バージョン	POFメディアコンバーター, FreeCon, IP65
注文番号	<a href="#">1324440000</a>
種別	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118128208
数量	1 items

## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)  
証明書番号 (cULus) E141197

## 寸法と重量

深さ	130.4 mm	奥行き (インチ)	5.1338 inch
高さ	53 mm	高さ (インチ)	2.0866 inch
幅	100 mm	幅 (インチ)	3.937 inch
正味重量	722.04 g		

## 温度

保管温度 動作温度 -20 °C...55 °C  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)  
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51 ネットワーク標準 IEC 61158, IEC 61784  
証明書番号 (cULus) E141197

## 電気プロパティ

電圧種別 DC ボーレート 100 MB  
動作電圧 24 V プロトコル PROFINET IRT  
消費電流 200 mA (標準) LED インジケータ P1: アクティブなポート, P2: アクティブなポート, SF: 一般的なエラー, BF: バスエラー, US1: 電圧 1 (電子機器), US2: 電圧 2  
動作電圧範囲 18 ~ 30 V DC

## 一般データ

UL 94 可燃性等級 V-0ハウジング主要材質 アルミニウムプロファイル, カバー: ダイカスト亜鉛, 塗装  
取り付け方式 該当なし 保護度合い IP65

## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

プラグング回数	≥ 100	配線	PROFINET
電源インターフェース	PROFINET PushPull Power	データインターフェース	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET PushPull RJ45 (V14)

## 分類

ETIM 8.0	EC001467	ETIM 9.0	EC001467
ETIM 10.0	EC001467	ECLASS 14.0	19-17-01-32
ECLASS 15.0	19-17-01-32		



## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Sets




PROFINET 仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

## 一般注文データ

種別	IE-PS-VAPM-5P-2.5	バージョン	
注文番号	<a href="#">2465440000</a>	電源コネクタ, プラグ, PROFINET, コネクター式	
GTIN (EAN)	4050118522136		
数量	1 ST		

## SC-RJ

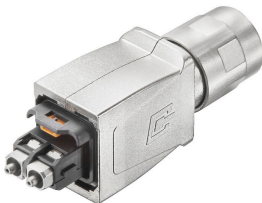

EC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (SC インサートを含む)

## 一般注文データ

種別	IE-PS-V14M-2SC-POF	バージョン	
注文番号	<a href="#">1191550000</a>	光ファイバーコネクタ, バージョン14, SC-RJ POF, IP67	
GTIN (EAN)	4032248974436		
数量	10 ST		

## Sets - RJ45



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (RJ45 インサートを含む)

## 一般注文データ

種別	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	バージョン	
注文番号	<a href="#">1012170000</a>	プラグインサート RJ45 ツールフリー, バリエーション 14 金属, Cat.5 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248719815		
数量	10 ST		