


RF 180 OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

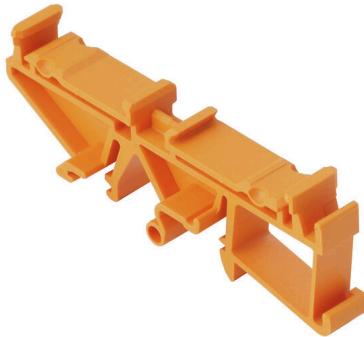

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | クリップインフット, RS 80, RS 90, RS 100 橙色, RS 80/90/100 対応クリップインフット, 幅: 17.5 mm |
| 注文番号 | 1324460000 |
| 種別 | RF 180 OR 1665 |
| GTIN (EAN) | 4008190159870 |
| 数量 | 20 items |

RF 180 OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 26.6 mm | 奥行き (インチ) | 1.0472 inch |
| 高さ | 79.2 mm | 高さ (インチ) | 3.1181 inch |
| 幅 | 17.5 mm | 幅 (インチ) | 0.689 inch |
| 正味重量 | 5.95 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -50...100 °C |
|--------|--------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

材質データ

| | | | |
|-------------|-----|------|-------|
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | 絶縁材 | PA 66 |
| 表面仕上 | 未処理 | 基本材質 | PA 66 |

一般データ

| | | | |
|--------------|----------|---------|------------|
| 色 | 橙色 | 保護度合い | IP20, IP00 |
| カラーチャート (類似) | RAL 2000 | 封止オプション | いいえ |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002779 | ETIM 9.0 | EC002779 |
| ETIM 10.0 | EC002779 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-05 | | |