

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似





アルミ製の Klippon® K エンクロージャーは、非常に広い範囲での使用に適しています。エンクロージャー内に多種のコンポーネントを設置でき、特に高温耐性、優れたIP 保護、優れた衝撃耐性が役立ちます。

お客様がどのアプリケーションを計画していようとも、 ワイドミュラーはお客様の要件に正確に合った広範なアルミニウム製エンクロージャーを提供できます。

Klippon® K の危険場所対応エンクロージャーは、ご要望に応じてご利用いただけます。

当社の幅広い製品範囲には、次のような利点があります:

- 次のふたつの表面仕上がご利用いただけます。ナチュラル仕上、および粉体コート仕上(RAL 7001)
- クロロプレン成形シールを標準装備 (シリコーン成形 シールはオプションで利用可能)
- 19種のエンクロージャーサイズに対応した、マイナス ネジヘッド搭載の標準クロージャーシステム
- ガスケット領域外の取り付け孔
- 高い IP 保護等級: DIN EN 60529 準拠 IP66、IP67、および IP68
- 最大 7 (10) ジュールの衝撃耐性
- ATEX、IECEx、cULus、DNV GL、および空エンクロージャー規格に準拠した、エンクロージャーの認証取得。
- EN 45545-2:2013 に準拠した鉄道アプリケーションに 適合
- 合金による塩水への耐性
- スレッド穿孔および多種の端末設定搭載の標準分電器エンクロージャー

一般注文データ

バージョン	KlipponK(アルミニウムの空エンクロージャ), 空 エンクロージャ, アルミニウム製エンクロージャ, 高さ: 80 mm, 幅: 75 mm, 深さ: 57 mm, 基本材質: アルミニウムAlSi12, 粉体塗装, 織り目加工, シル バーグレー
注文番号	<u>1329640000</u>
種別	KLIPPON K11 EX RAL7001
GTIN (EAN)	4050118133844
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
MAMID承認件数	CE EX	IECEX CA	
ROHS	適合		
寸法と重量			
	57 mm	奥行き(インチ)	2.2441 inch
<u>^</u> 高さ	80 mm	<u>突110 (127)</u> 高さ(インチ)	3.1496 inch
<u>同C</u>	75 mm	同C(インチ) 幅(インチ)	2.9527 inch
™ 取付寸法 − 高さ	52 mm	取付寸法 – 幅	63 mm
吸り 3分 - 同と 正味重量	366 g	<u> </u>	03 11111
	000 9		
	00.00 405.00		
動作温度	-60 °C135 °C		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	まれていません	
	5.1W/% E/E/C \$5V110W.D	0.40 (0.00 (270	
ケーブルグランド、上 / 下			
M20	1	M12	2
M25		M16	2
<u>デー・</u> ケーブルグランド、右	<u> </u>		
ケーノルグラフトに石			<u> </u>
M16	2	M20	1
M12	2		
 ケーブルグランド、左			
M12	2	M16	2
M20	1		
一般な情報			
カバー素材厚み	2.5 mm	生物 筐体素材 厚	4 mm
動作温度、最大	135 °C	動作温度、最小	-60 °C
蓋付け	マイナスM4トルックスス テンレスねじ	標準	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
表面仕上	粉体塗装, 織り目加工	衝撃耐性	7 J ATEXバージョン
保護度合い	IP66, IP67	基本材質	アルミニウムAlSi12
シール材	シリコン	蓋ネジ用トルク	2.5 Nm
積分固定	ねじ穴M4	エンクロージャ付属品	孔4 mm
蓋のねじ数	4	アクセス開口:幅	67 mm
フランジプレート	いいえ	蓋	はい
アクセス開口部:高さ	72 mm	使用範囲	爆発危険区域, プロセス業 界, 輸送, 包装業界, 海洋工 学, 機械製造, 港湾施設

作成日 01.12.2025 12:47:28 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

垂直アセンブリ			
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x1*	WDU 4 / ZDU 4	1x1*
水平アセンブリ			
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x5	WDU 4 / ZDU 4	1x4
7700 2,3 / 200 2,3 / 100 2,3	17.0	VVDO 4 / 2DO 4	174
証明書番号の格納装置			
DoC LVD(適合宣言番号)	DE PS2410 160412 001ISS03	適合の減衰番号AoC 	DE PS2410 160308 001ISS03
正明書番号、空エンクロージャー (INMETRO)	LMP 23.0526U	証明書番号、端子ボックス(ATEX)	IBExU12ATEX1145 X
正明書番号、空エンクロージャー (ATEX)	IBExU12ATEX1144 U	証明書番号、端子ボックス (INMETRO)	LMP 23.0527X
正明書番号、端子ボックス(IECEx)	IECEx IBE 13.0002X	証明書番号、空エンクロージャー (IECEx)	IECEx IBE 13.0001U
正明書番号(IECEX)	IECEXIBE13.0002X	証明書番号(ATEX)	IBEXU12ATEX1145X
承認条件	DNV, GL, RMRS, ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., CCC, INMETRO		
分類			
TIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
TIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
TIM 10.0	EC002503	ECLASS 9.0	27-18-05-02
CLASS 9.1	27-18-05-02	ECLASS 10.0	27-18-05-02
CLASS 11.0	27-18-05-02	ECLASS 12.0	27-18-05-02
CLASS 13.0	27-18-05-02	ECLASS 14.0	27-18-05-02
CLASS 15.0	27-18-05-02		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

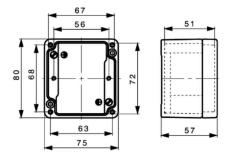



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

TS 15



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端 子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロー ジャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

種別 TS15 64 KLIPPON K11 注文番号 1909990000 GTIN (EAN)

4032248536917

数量 1 ST バージョン

レール, TS 15, 幅: 64 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロ

ムメッキ

Klippon® K - 取り付けプレート



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端 子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロ-ジャーを製造し、供給することができます。

-般注文データ

数量

種別 MOPL K11 STAHL 注文番号 3073000000 GTIN (EAN) 4008190857936

1 ST

バージョン

KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取 り付けプレート, 高さ: 67 mm, 幅: 64 mm, 深さ: 2 mm, 基本材質: ス

チール板、亜鉛メッキ, 亜鉛めっき, 銀色

Klippon® K - ヒンジ



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ・ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端 子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロ-ジャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

種別 HG K+POK 注文番号 1580360000

バージョン

GTIN (EAN) 4008190203542

数量 1 ST KLIPPONPOK, 外部接続, ヒンジ, 基本材質: アルミニウムAISi12, 銀色

作成日 01.12.2025 12:47:28 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取付け備品



統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最 適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

ラベル固定セット - SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットで使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。総合固定セット - TPSD は、例として、ラベルホルダー、およけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

一般注文データ

種別	TPSD FIXING SET KTB	バージョン
注文番号	1252190000	Klippon TB (Terminal Box), タイププレート固定セット, 基本材質: ステ
GTIN (EAN)	4050118043969	ンレススチール、防錆性, 未処理, 銀色
数量	20 ST	
種別	SD FIXING SET	バージョン
種別 注文番号	SD FIXING SET 1285200000	パージョン Klippon TB (Terminal Box), 識別板固定セット, 高さ: 12 mm, 幅: 12

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

ー般注文データ

13X/エヘ /		
種別	FKSC M4X6 D8/SW2	バージョン
注文番号	<u>1567480000</u>	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
数量	100 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

TS 15



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ・ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

種別 TS15X5 ST K11 注文番号 <u>8000003888</u> GTIN (EAN) 4050118652390 数量 20 ST バージョン

レール, TS 15, 幅: 64 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロ

ムメッキ

奥行 7.5 mm



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

種別 TS35X7.5 ST K11 注文番号 <u>8000003899</u> GTIN (EAN) 4050118652383 数量 20 ST バージョン

レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 64 mm, スロットなし, スチール, ガル

バニ亜鉛メッキおよび不動態化

奥行 15 mm



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステム アクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要 件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ・ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

12.11—7.1		
種別	TS35X15 ST K11	バージョン
注文番号	8000073084	レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 64 mm, スロット付き, スチール, ガル
GTIN (EAN)	4064675336945	バニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	20 ST	

作成日 01.12.2025 12:47:28 MEZ