

## SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



電源電圧の供給と分配を個別に行うための電源アダプタモジュール：ACT20 シリーズ / MICROSERIES 信号コンバータ対応。

22.5/6.1 mm 幅の電源 電圧供給モジュールは、アナログ信号コンバータのすぐ隣に取り付けられています。その後、24 VDC 電源電圧は任意でCH20M (ACT20 シリーズ) レールバス経由でビルディングシールドされるか、差し込み式 ZQV 4N (MICROSERIES) 渡り配線コネクタを使用して単純にビルディングシールドされます。

また、CH20 バスマウントプロファイルに取り付け装置の障害を検出する機能もあります。

エラーや障害が発生した場合、統合ステータスリレーは外部コントローラに共通のアラームを送信します。ACT20-Feed-In-PRO-S また、ふたつの電源ユニット (一次およびバックアップ電源として) を、ACT20 フィードイン PRO-S に接続できます。CH20 バス取り付けプロファイルに取り付けられたふたつのフィードインモジュールは、100 % の冗長電源を保証します。

電源 電圧供給およびエラーメッセージのステータスを表示する 3 つの LED が使用されます。

ACT20M-Feed-In PRO は、防爆エリア zone2 / Division2 アプリケーションでも使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	取付レールバスシステム, サンプルセット, OMNIMATEハウジング - シリーズCH20M, 幅: 25.1 mm
注文番号	<a href="#">1335140000</a>
種別	SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
GTIN (EAN)	4050118138375
数量	1 items

## SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	250 mm	奥行き (インチ)	9.8425 inch
高さ	6.2 mm	高さ (インチ)	0.2441 inch
幅	25.1 mm	幅 (インチ)	0.9882 inch
長さ	250 mm	長さ (インチ)	9.8425 inch
正味重量	47.21 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

保護度合い IP20がインストール済み 取り付けレール TS 35 x 7.5, TS 35 x 15, バスプロファイル経由

## 材料データ

色 黒色 カラーチャート (類似) RAL 9011  
UL 94 可燃性等級 V-0

## 材質データ

UL 94 可燃性等級 V-0 表面仕上 未処理  
基本材質 プラスチック

## 一般データ

色 黒色 保護度合い IP20がインストール済み  
取り付けレール TS 35 x 7.5, TS 35 x 15, バスプロファイル経由 カラーチャート (類似) RAL 9011

## システムパラメータ

金塗膜厚さ、最小 0.5 µm 金皮膜厚さ、最大 0.8 µm  
銅塗膜厚さ、最小 0.7 µm 通電容量、最大回路経路 (合計電流) 25 A  
DIN EN 60664に準拠したACバスレール 63 V UL840準拠の電圧ACバスレール、C22.230 V  
電圧、最大 番号14.5、最大

## 分類

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031  
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-06-05  
ECLASS 15.0 27-19-06-05



**SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X7.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

set consists of:

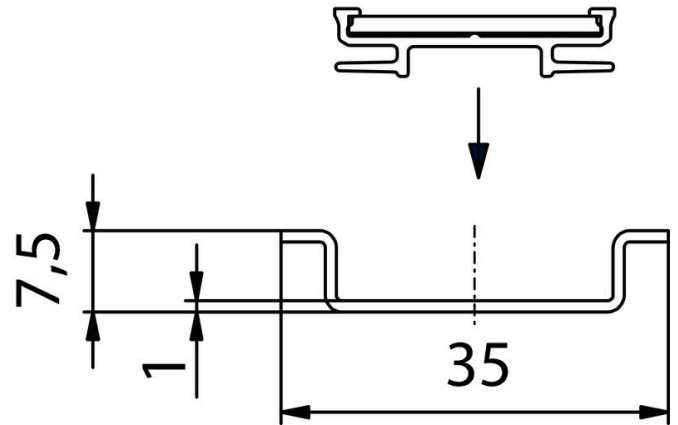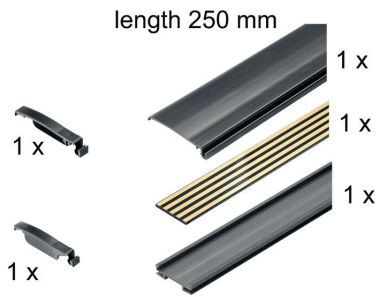

## SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## ネットワーク互換の電流測定変換器 ACT20C



ACT20C シリーズは、連続プロセスを有するアプリケーション対応で特別開発されました。診断、装置、およびプロセス情報の継続モニタリング(「条件の監視」)を可能にします。

複数の ACT20C コンポーネント形状は、ACT20C イーサネットゲートウェイ、通信対応 ACT20C シグナルコンバータ、および ACT20C バス接続部端子からなる配置を形成します。

## 一般注文データ

種別	ACT20C-LBT-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1510340000</a>	ACT20Cステーション用バス終端端子, 入力: 0...40/50/60 A, 出力:
GTIN (EAN)	4050118319491	パルス
数量	1 ST	