

## SH 4C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

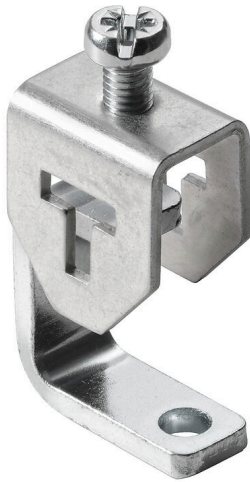

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

バージョン	バスバーサポート, 銀色, 85 °C, 幅: 15 mm, None, スチール, 亜鉛メッキ, 直接実装
注文番号	<a href="#">1340870000</a>
種別	SH 4C
GTIN (EAN)	4050118208863
数量	10 items

## SH 4C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	25 mm	奥行き (インチ)	0.9842 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.9842 inch
幅	15 mm	幅 (インチ)	0.5906 inch
正味重量	24.39 g		

## 温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	動作温度	-40 °C...85 °C
連続動作温度、最大	85 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 全般

極数	1	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

## 材料データ

基本材質	スチール、亜鉛メッキ	色	銀色
UL 94 可燃性等級	None		

## 追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装	取り付け方式	直接実装
---------	------	--------	------

## 分類

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		