

SAIE-M12S-5S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, ピン、ストレート, PG 9, 極数: 5, 0.5 m
注文番号	1341230050
種別	SAIE-M12S-5S0.5U HW
GTIN (EAN)	4050118145526
数量	1 items

SAIE-M12S-5S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 38 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	0.5 m	シースカラー	黒色
PE 関数	いいえ	コア断面積	0.25 mm ²
撚線/ケーブル長	0.5 m	極数	5

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	A-coded
接触表面	金メッキ	接続方式	ピン
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ	公称電圧	125 V
公称電流	4 A	保護度合い	IP68
ケーブルグランド	PG 9	定格電流	4 A (5 極) / 2 A (8 極)
ハウジングの温度範囲	-5 - +70 °C		

分類

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M12S-5S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

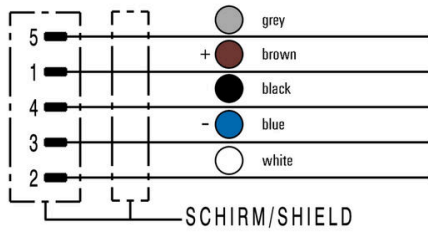

極スキーム

