

SAIE-M12S-8S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, ピン、ストレート, PG 9, 極数: 8, 0.5 m
注文番号	1341240050
種別	SAIE-M12S-8S0.5U HW
GTIN (EAN)	4050118145717
数量	1 items

SAIE-M12S-8S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	39.6 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	0.5 m	シースカラー	黒色
PE 関数	いいえ	コア断面積	0.25 mm ²
撓線/ケーブル長	0.5 m	極数	8

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	8	コーディング	A-coded
接触表面	金メッキ	接続方式	ピン
ハウジング主要材質	垂鉛ダイカスト, ニッケルメッキ	公称電圧	30 V
公称電流	2 A	保護度合い	IP68
ケーブルグランド	PG 9	定格電流	4 A (5 極) / 2 A (8 極)
ハウジングの温度範囲	-5 - +70 °C		

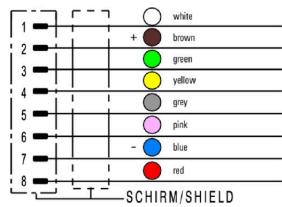
分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03
ECLASS 13.0	27-44-01-03	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

SAIE-M12S-8S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**配線図****極スキーム**