

SAIE-M12S-8S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, ピン、ストレート, PG 9, 極数: 8, 0.5 m
注文番号	1341240050
種別	SAIE-M12S-8S0.5U HW
GTIN (EAN)	4050118145717
数量	1 items

SAIE-M12S-8S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 39.6 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

ケーブルの技術仕様

ケーブル長 0.5 m シースカラー 黒色
PE 関数 いいえ コア断面積 0.25 mm²
燃線/ケーブル長 0.5 m 極数 8

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数 8 コーディング A-coded
接触表面 金メッキ 接続方式 ピン
ハウジング主要材質 亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ 公称電圧 30 V
公称電流 2 A 保護度合い IP68
ケーブルグランド PG 9 定格電流 4 A (5 極) / 2 A (8 極)
ハウジングの温度範囲 -5 - +70 °C

分類

ETIM 8.0 EC003570 ETIM 9.0 EC003570
ETIM 10.0 EC003570 ECLASS 14.0 27-44-01-03
ECLASS 15.0 27-44-01-03


SAIE-M12S-8S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

配線図

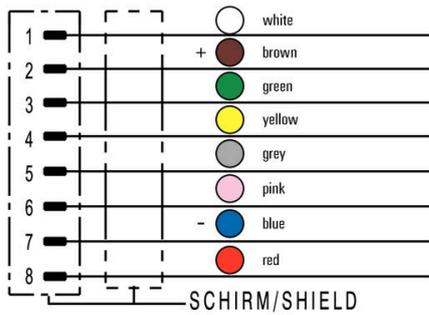

極スキーム

