

PAC-C300-32-F-25-20M


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

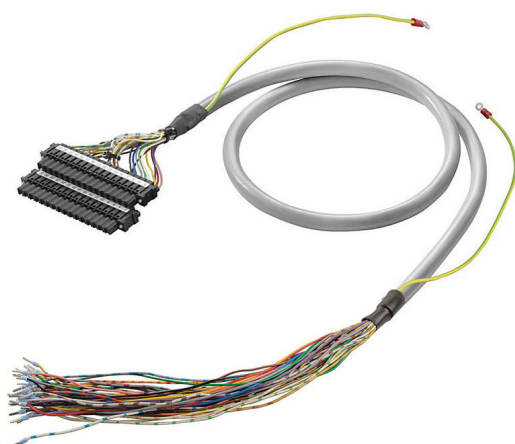

図に類似

配線済ケーブルを使用すると、Honeywell C300 IOTA (入力出力端子組立品) とワイドミュラー FTA (フィールド端子組立品) をすばやく簡単に、障害なしで接続できます。ケーブルは、シングルまたはデュアルコネクタを使用したり、フリーの端と端のフェールールを使用したりできます。

フードは扱いやすく、IOTA との堅固な接続を提供します。また、ゲージサイズや長さが異なるケーブルを 50 m まで使用することも可能です。

一般注文データ

バージョン	組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYCY, 0.25 mm ²
注文番号	1349330200
種別	PAC-C300-32-F-25-20M
GTIN (EAN)	4099986579040
数量	1 items
配送ステータス	中止

PAC-C300-32-F-25-20M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	0 g
------	-----

温度

保管温度	-10...60 °C	動作温度	-10...50 °C
------	-------------	------	-------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データUL

合計電流、最大	3 A
---------	-----

一般データ

ケーブル長	20 m	最適	デジタル信号
基本材質	PVC	ケーブル	ケーブルLiYCY
インターフェースコネクタ	2 x BLC 5.08/16/180BR BK	極数、最小	32 極
外径	11,85 1 mm	コネクタ PLC 側	H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²)
導体断面積	0.25 mm ²		

電気データ

合計電流、最大	3 A	高電圧テスト	1 kV/1s
パス当たりの許容電流強度、最大	1 A	定格電圧	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac
抵抗	≤ 80 mΩ/m	動作電圧	≤ 250 V ≤ 250 V AC
容量配線 / 配線	300 pF/m	容量配線 / シールド	300 pF/m

分類

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		