## **PAC-UNIV-HE20-F-10M**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

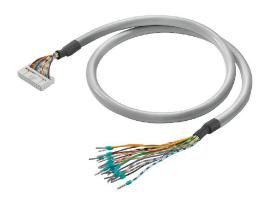

図に類似

## 一般注文データ

バージョン	組立済ケーブル, PAC
注文番号	<u>1349790100</u>
種別	PAC-UNIV-HE20-F-10M
GTIN (EAN)	4032248303199
数量	1 items

## **PAC-UNIV-HE20-F-10M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認			
ROHS			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
] ルーエエ			
正味重量	708 g		
保管温度	-1060 °C	動作温度	-1050 °C
環境製品コンプライアンス	1000 0	3/11/100/2	1000
4X-50-4X-111 7 7 1 7 7 7 X			
RoHS 対応状況	<b>準拠</b>		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般データ			
ケーブル長	10 m	最適	デジタル信号
基本材質	PVC	ケーブル	ケーブルLiYY
インターフェースコネクタ	フラットケーブルコネクタ HE10 20P	極数、最小	20 極
外径	8.6 ± 1 mm	コネクタ PLC 側	H0.14/10 (FERRULES 0.14mm²)
導体断面積	0.14 mm <sup>2</sup>		
電気データ			
合計電流、最大	3 A	パス当たりの許容電流強度、最大	1 A
定格電圧	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	抵抗	≤ 150 mΩ/m
動作電圧	≤60 V ≤ 25 V AC	容量配線/配線	300 pF/m
容量配線 / シールド	300 pF/m		
分類			
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20
ECLASS 13.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		_,

カタログステータス / 図面 2