

IE-CSPS5VS0450VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル、PROFINET、PROFINET 仕様に従った
プッシュプル電源プラグコネクタ付属

一般注文データ

バージョン	システムケーブル、プッシュプル電源、プッシュプル電源, PVC, 45 m
注文番号	1350120450
種別	IE-CSPS5VS0450VAPVAP-X
GTIN (EAN)	4050118165555
数量	1 items

IE-CSPS5VS0450VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

長さ	45 m	長さ (インチ)	1771.6535 inch
正味重量	5766 g		

温度

保管温度	-40 °C...80 °C	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度	-15 °C...70 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般基準

コネクタ規格	in accordance with PROFINET specification
--------	----------------------------------------------

標準

コネクタ規格	in accordance with PROFINET specification
--------	----------------------------------------------

電気プロパティ

公称電圧	24 V	50 °Cの通電容量	16 A
------	------	------------	------

ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン	はい	最小曲げ半径 (1回のみ)	4 x ケーブル直径
曲げサイクル	1 mill.	延焼耐性	in accordance with IEC 60332-1-2

ケーブル構造

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 16	シーズカラー	グレー(RAL 7001相当)
断面積	5*1.5 mm ²	シールド	シールドなし
配線数	5	絶縁	PVC
シーズ直径、最大	8.1 mm	シーズ素材	PVC
電線材質	非絶縁銅線		

プラグ

プラグ右	PushPull Power, IP67, メス 型接点, 直線, プラグ, 亜鉛 ダイカスト, シールドなし	左プラグ	PushPull Power, IP67, メス 型接点, 直線, プラグ, 亜鉛 ダイカスト, シールドなし
------	---------------------------------------------------------------	------	---------------------------------------------------------------

プラグ、右

プラグ右	PushPull Power, IP67, メス 型接点, 直線, プラグ, 亜鉛 ダイカスト, シールドなし
------	---------------------------------------------------------------

IE-CSPS5VS0450VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**プラグ、左**

左プラグ PushPull Power, IP67, メス
型接点, 直線, プラグ, 亜鉛
ダイカスト, シールドなし

分類

ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ETIM 10.0	EC003248	ECLASS 14.0	27-06-01-05
ECLASS 15.0	27-06-01-05		


IE-CSPS5VS0450VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白

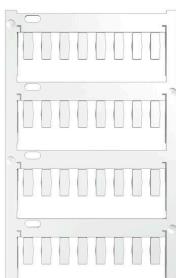

TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTIペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLiTスリーブに関連したP-InkまたはSTIペンによるラベリングには適していません

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPROまたはM-PrintPRO Online(インストール未実施)のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	TM-I 12 MC NE WS	バージョン
注文番号	1718411044	TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190348977	
数量	320 ST	
種別	TM-I 18 MC NE WS	バージョン
注文番号	1718431044	TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190349011	
数量	320 ST	