

## SAIE-M12B-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

## 一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, メス型ソケット、ストレート, 取り付けスレッド: PG 9, 極数: 5, 撚線/ケーブル長: 0.2 m, 前面取付け
注文番号	<a href="#">1353800000</a>
種別	SAIE-M12B-5-0.2U P9 .75
GTIN (EAN)	4050118156447
数量	1 items

## SAIE-M12B-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

認可	CURUS
ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cURus)	E307231

## 寸法と重量

正味重量	22.03 g
------	---------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Terphenyl, hydrogenated 61788-32-7, 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7
SCIP	c42752f6-bbda-4a45-a673-c4da8f94278f

## ケーブルの技術仕様

PE 関数	いいえ	配線断面 (印刷/オンライン)	AWG 18
燃線/ケーブル長	0.2 m	コア断面積 AWG	AWG 18
カラーコーディング	茶色, 白色, 青色, 黒色, グレー	極数	5

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	A-coded
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
公称電圧	60 V	保護度合い	IP67, ねじ込み
プラグイン回数	≥ 100	ケーブルグランド	PG 9
定格電流	接点1-4 8A、接点5 2A	ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C

## 標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-101
--------	-----------------


## 一般データ

極数	5	コーディング	A-coded
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	取り付け方式	前面取付け
公称電圧	60 V	保護度合い	IP67, ねじ込み
プラグイン回数	≥ 100	ケーブルグランド	PG 9
定格電圧	250 V (4極) /60 V (5極)	定格電流	接点1-4 8A、接点5 2A
配線断面 (印刷/オンライン)	AWG 18	接続 1	M12
接続 2	Flying wires	燃線/ケーブル長	0.2 m
取り付けスレッド	PG 9	ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C
導体外径	-		

## 分類

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

極スキーム

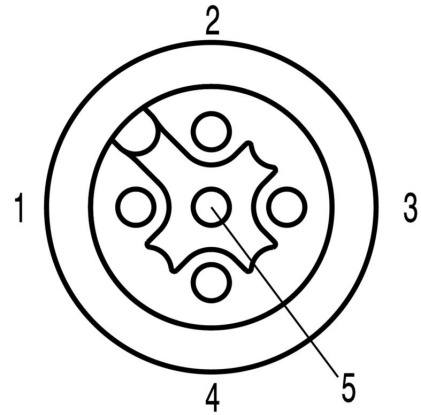

## SAIE-M12B-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU PG9-MS	バージョン
注文番号	<a href="#">1694080000</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 9, 2.8 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190872243	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 ST	