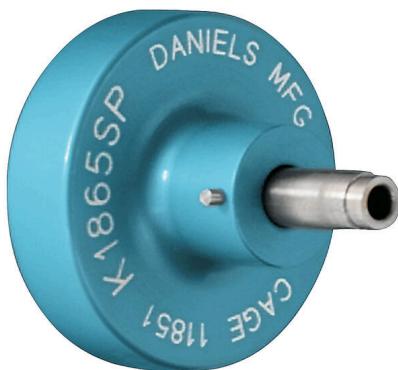


SAI-TMC-PD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 4インデントクリンプ
注文番号	1381700000
種別	SAI-TMC-PD
GTIN (EAN)	4050118183856
数量	1 items

SAI-TMC-PD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技術データ
www.weidmueller.com
寸法と重量

深さ	23.75 mm	奥行き (インチ)	0.935 inch
長さ	23.6 mm	長さ (インチ)	0.9291 inch
正味重量	22 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

バージョン	圧着工具
-------	------

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	4インデントクリンプ	調整可クリンプ範囲 AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26, AWG 28
----------------	------------	---------------	--

接点の説明

接点タイプ 導体横断面、最小. AWG	回転した接点 AWG 28	導体直径、最大. AWG	AWG 20
------------------------	------------------	--------------	--------

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		