

## ZQV 1.5N/R6.4/10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



## 一般注文データ

バージョン	TERMSERIES, 短絡接続
注文番号	<a href="#">1390350000</a>
種別	ZQV 1.5N/R6.4/10 BL
GTIN (EAN)	4050118190793
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2021-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	<a href="#">TCC 6.4/10 BL</a>

## ZQV 1.5N/R6.4/10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	4.9 mm	奥行き (インチ)	0.1929 inch
高さ	13.1 mm	高さ (インチ)	0.5157 inch
幅	61 mm	幅 (インチ)	2.4016 inch
正味重量	3.54 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	-40 °C...60 °C
動作温度			

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 公称データUL

定格電流 (UL)	10 A
-----------	------

## 一般データ

バージョン	長さに切れる	色	青色
-------	--------	---	----

## 絶縁協調

定格電圧	250 V
------	-------

## 接続データ

ピッチ (mm) (P)	6.40 mm
--------------	---------

## 分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


ZQV 1.5N/R6.4/10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

寸法図

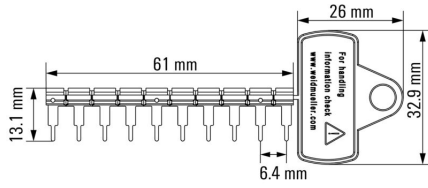

## ZQV 1.5N/R6.4/10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

## 一般注文データ

種別	KT 14	バージョン	
注文番号	<a href="#">1157820000</a>	バージョン	カットツール, 片手操作用の切削工具
GTIN (EAN)	4032248945344		
数量	1 ST		

## 交差接続の切断およびノッチング工具



- ワイドミュラー Z シリーズの渡り配線コネクション対応
- WQV 2.5 から WQV 35 への渡り配線
- 端子 WSI 6 の渡り配線ウィンドウ対応

## 一般注文データ

種別	KT ZQV	バージョン	
注文番号	<a href="#">9002170000</a>	バージョン	Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN)	4032248291670		
数量	1 ST		
種別	WAW 1 NEUTRAL	バージョン	
注文番号	<a href="#">9004500000</a>	バージョン	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925		
数量	1 ST		