

BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



長い耐用期間を誇るエネルギー効率に優れた非常用照明

- DIN EN 60598-2-22 に準拠して開発・使用)
- 過酷な環境条件 (衝撃および振動、温度範囲) に対応した LED 照明
- 蛍光灯より高いエネルギー効率と耐用期間
- 多電圧入力 (20 V...60 VDC)により、世界中で使用可能
- 高防火性分類 V0
- 片側へのビーム方向
- 5 W 電源

バージョン

- ヘビーデューティコネクタとラウンドコネクタ搭載差し込み式
- 組立済 2.5 mm²

一般注文データ

注文番号	1390850000
種別	BG GHDE LED TL PT6
GTIN (EAN)	4050118190977

BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E345151

寸法と重量

高さ	46 mm	高さ (インチ)	1.811 inch
幅	104 mm	幅 (インチ)	4.0945 inch
長さ	181 mm	長さ (インチ)	7.126 inch
正味重量	616 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...60 °C
------	------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5

一般データ

配線種別	Heluwind WK 103w-T 3G1..5 (AD 8 mm)	シリコン	いいえ
接続方式	オープンケーブル端/長さ 2 m	UL 94 可燃性等級	V-0
ハロゲン	あり (PVCケーブル)	保護度合い	IP65 (ハウジングあり)
サージ電圧カテゴリ	II	汚染度	2
絶縁電圧	< 500 V (ハウジング/ PE)	取り付け位置、取り付け通知	任意
保護等級	II	サーキットブレーカー	< 10 A
たわみ振幅	1.5 mm (2-9 Hz)	振動耐性 EN 60721-3-3	クラス3M3, EN 60721-3-3
耐衝撃性 EN 60721-3-3	クラス3M3	高度	≤ 3000 m
短絡保護	内部	淡色 (CCT)	6000K
加速度の振幅	5 m/s ² (@ 9-200 Hz)	ピーク加速度、タイプL	70 m/s ²

IEC 60598-1に準拠した公称データ




定格電圧	265 V	公称出力	7 W
入力電圧	100...265 V DC (45...65 Hz)	突入電流	0.5 A @ 0.1 ms
出力損失	< 2W		

分類

ETIM 8.0	EC001959	ETIM 9.0	EC001959
ETIM 10.0	EC001959	ECLASS 14.0	27-11-06-40

ECLASS 15.0

27-11-06-40

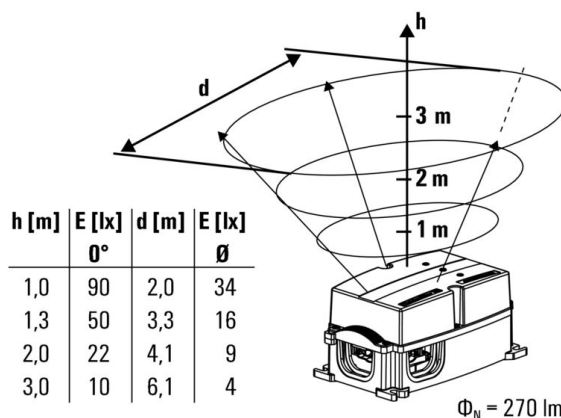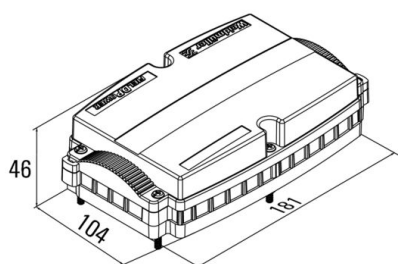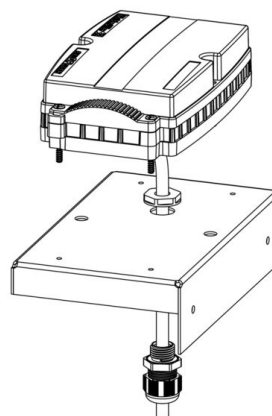

BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

シール



インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。

FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。


組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール

M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号装置のシールへの統合が可能です

一般注文データ

種別	RKDG D9 PT6	バージョン
注文番号	4329610000	Field Power®シーリングインサート, 折り畳みシール, IP65 (ハウジングあり), IP65, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
GTIN (EAN)	4032248668687	
数量	10 ST	

サイズ 1

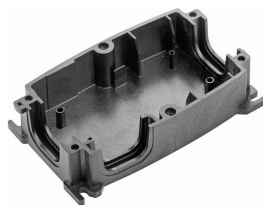

FieldPower のハウジングは堅固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- 「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
- 高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

種別	GH PT6	バージョン
注文番号	1070140000	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, 完全状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
GTIN (EAN)	4032248825813	
数量	10 ST	