


**ZQV 1.5N/R6.4/19 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ

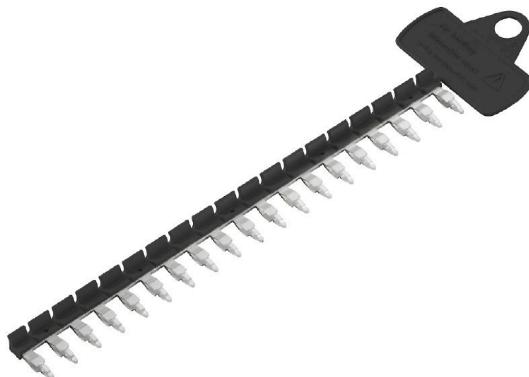

## 一般注文データ

バージョン	TERMSERIES, 短絡接続
注文番号	<a href="#">1391600000</a>
種別	ZQV 1.5N/R6.4/19 SW
GTIN (EAN)	4050118191806
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2021-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	<a href="#">TCC 6.4/51 BK</a>

**ZQV 1.5N/R6.4/19 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	4.9 mm	奥行き (インチ)	0.1929 inch
高さ	13.1 mm	高さ (インチ)	0.5157 inch
幅	119 mm	幅 (インチ)	4.685 inch
正味重量	4.65 g		

**温度**

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	-40 °C...60 °C
動作温度			

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**公称データ UL**

定格電流 (UL)	10 A
-----------	------

**一般データ**

バージョン	長さに切れる	色	黒色
-------	--------	---	----

**絶縁協調**

定格電圧	250 V
------	-------

**接続データ**

ピッチ (mm) (P)	6.40 mm
--------------	---------


**分類**

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

**ZQV 1.5N/R6.4/19 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

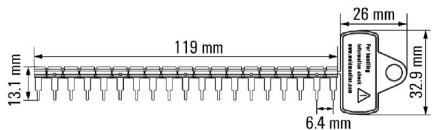**図面****寸法図**

**ZQV 1.5N/R6.4/19 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****カットツール**

最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

**一般注文データ**

種別	KT 14
注文番号	<a href="#">1157820000</a>
GTIN (EAN)	4032248945344
数量	1 ST

バージョン  
カットツール, 片手操作用の切削工具

**交差接続の切断およびノッチング工具**

- ワイドミュラー Z シリーズの渡り配線コネクション対応
- WQV 2.5 から WQV 35 への渡り配線
- 端子 WSI 6 の渡り配線ウィンドウ対応

**一般注文データ**

種別	KT ZQV
注文番号	<a href="#">9002170000</a>
GTIN (EAN)	4032248291670
数量	1 ST
種別	WAW 1 NEUTRAL

バージョン  
Cutting tool for one-hand operation

種別	WAW 1 NEUTRAL
注文番号	<a href="#">9004500000</a>
GTIN (EAN)	4008190053925
数量	1 ST

バージョン  
Miscellaneous tools