

SAI-WDF-4P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

注文番号	1392400000
種別	SAI-WDF-4P-M8
GTIN (EAN)	4050118192773
数量	1 items

SAI-WDF-4P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

正味重量

23 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4
接触表面	金メッキ
接点材質	CuZn
公称電流	4 A
ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C

コーディング	M8 =なし
ハウジング主要材質	CuZn
公称電圧	30 V
保護度合い	IP67

一般的な技術仕様

極数	4
接続スレッド	M8ソケット, M8ピン
ハウジング主要材質	CuZn
公称電圧	30 V
保護度合い	IP67

コーディング	M8 =なし
接触表面	金メッキ
接点材質	CuZn
公称電流	4 A
ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C

分類

ETIM 8.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
ECLASS 15.0	27-44-01-06

ETIM 9.0

EC002925

ECLASS 14.0

27-44-01-06


SAI-WDF-4P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

四面


寸法図

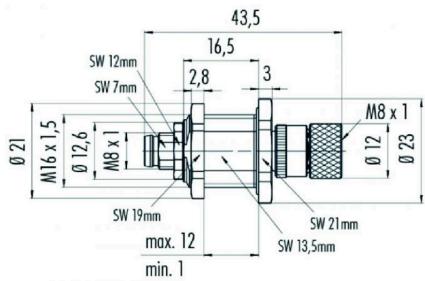

配線図

 

極スキーム

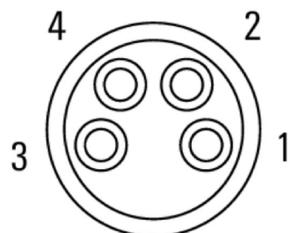

極スキーム

