

IE-M12-PCBCE-PANEL-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	PCB接続素子M12, はんだ接続, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65、DIN EN 60529に準拠
注文番号	1393470000
種別	IE-M12-PCBCE-PANEL-A
GTIN (EAN)	4050118194241
数量	10 items

IE-M12-PCBCE-PANEL-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	10.88 g
------	---------

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...85 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の 場合)	6c
------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
------	--------------------------------------

PCB プラグインコネクタの技術データ

極数	4	コーディング	D-coded
保護度合い	IP65、DIN EN 60529に準 拠	ハウジング主要材質	CuZn, ポリアミド, ニッケ ルメッキ
接続スレッド	M12		

一般情報

極数	4	接続 1	M12
接続 2	はんだ接続	項目説明	接続要素、クリップオン
組成	リフロー互換	ハウジング主要材質	CuZn, ポリアミド, ニッケ ルメッキ
カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	接続スレッド	M12
保護度合い	IP65、DIN EN 60529に準 拠		

重要なメモ

注意事項

分類

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 9.0	27-44-03-09
ECLASS 9.1	27-44-03-09	ECLASS 10.0	27-44-03-09
ECLASS 11.0	27-44-01-10	ECLASS 12.0	27-44-01-10
ECLASS 13.0	27-44-01-10	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		


IE-M12-PCBCE-PANEL-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図

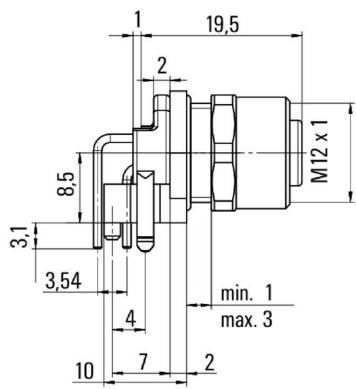

寸法図

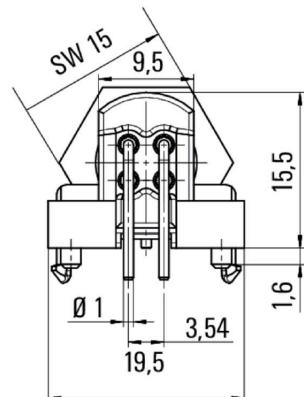

穴あけテンプレート

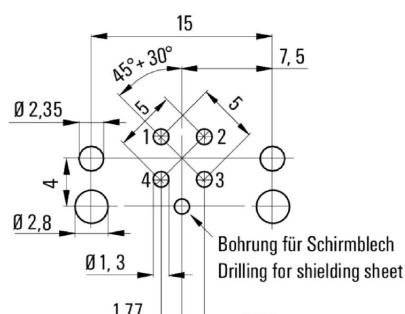

Leiterplattendicke: 1,6 mm
Thickness of PCB: 1,6 mm