

**IE-CD-VAPM24V-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Y分配器 / 接続カッピング、PROFINET 対応のプラグイン PushPull Power コネクタ FreeCon、金属製

**一般注文データ**

バージョン	カッピング, FreeCon, 供給, IP65, スレッドロック液を使用している場合
注文番号	<a href="#">1397690000</a>
種別	IE-CD-VAPM24V-C-MA
GTIN (EAN)	4050118198669
数量	1 items

**IE-CD-VAPM24V-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E316369

**寸法と重量**

正味重量 425.36 g

**温度**

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C

取り付け温度

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**分類**

ETIM 8.0 EC002597 ETIM 9.0 EC002597

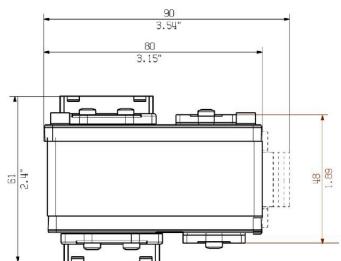
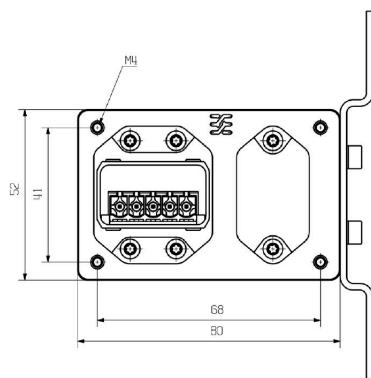
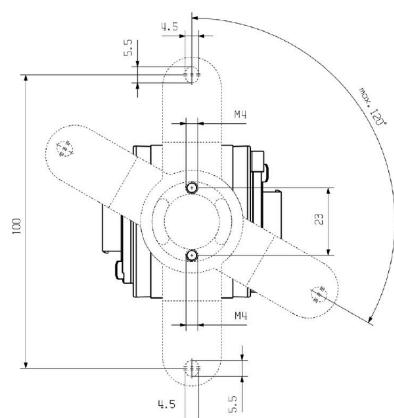
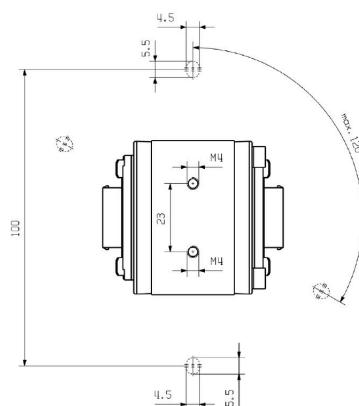
ETIM 10.0 EC002597 ECLASS 14.0 27-44-03-18

ECLASS 15.0 27-44-03-18

**IE-CD-VAPM24V-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****寸法図****寸法図****寸法図****寸法図**

**IE-CD-VAPM24V-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****ダスト保護キャップ**

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

**一般注文データ**

種別	IE-BP-VAPP	バージョン
注文番号	<a href="#">1068930000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248823093	
数量	10 ST	

**Sets**

PROFINET仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

**一般注文データ**

種別	IE-PS-VAPM-5P-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">2465440000</a>	電源コネクタ, プラグ, PROFINET, コネクター式
GTIN (EAN)	4050118522136	
数量	1 ST	