

IE-CD-VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Y 分配器 / 接続カップリング、PROFINET 対応のプラグイン PushPull Power コネクタ FreeCon、金属製

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | カップリング, FreeCon, 供給, IP65, スレッドロック液を使用している場合 |
| 注文番号 | 1397690000 |
| 種別 | IE-CD-VAPM24V-C-MA |
| GTIN (EAN) | 4050118198669 |
| 数量 | 1 items |

IE-CD-VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E316369

寸法と重量

正味重量

425.36 g

温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

分類

ETIM 8.0

EC002597

ETIM 9.0

EC002597

ETIM 10.0

EC002597

ECLASS 14.0

27-44-03-18

ECLASS 15.0

27-44-03-18


IE-CD-VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図

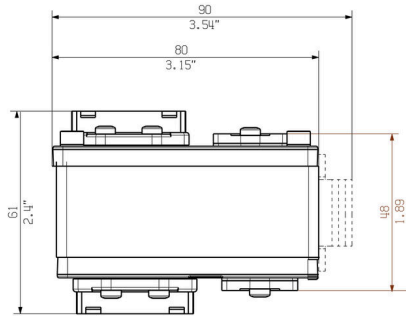


寸法図

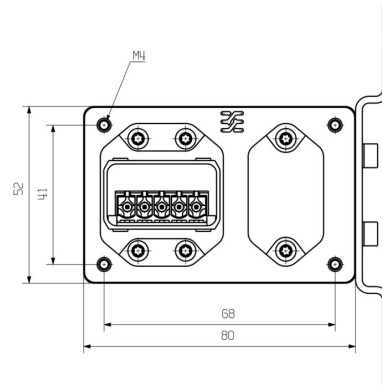

寸法図

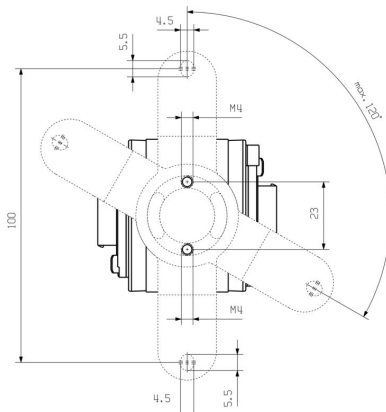

寸法図

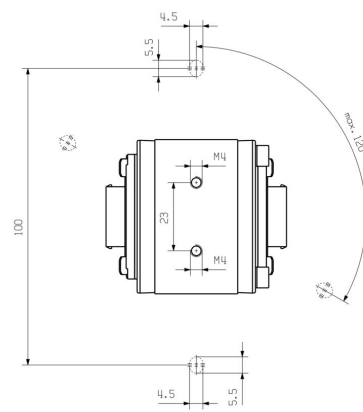

IE-CD-VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ




粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別 | IE-BP-VAPP | バージョン |
| 注文番号 | 1068930000 | フランジ取付けハウジング、保護キャップ |
| GTIN (EAN) | 4032248823093 | |
| 数量 | 10 ST | |

Sets

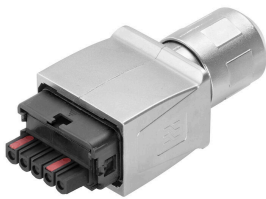

PROFINET 仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 種別 | IE-PS-VAPM-5P-2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 2465440000 | 電源コネクタ、プラグ、PROFINET、コネクター式 |
| GTIN (EAN) | 4050118522136 | |
| 数量 | 1 ST | |