

## KLBUE 10-20 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



ワイドミュラーの幅広いKLBÜ シールド接続製品で、細線仕様の自動調整可能なシールド接続を実現し、エラーのない工場稼働が可能になります。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | クランピングヨーク, シールド接続用の締付けヨーク, PA 66 GF 30 |
| 注文番号       | <a href="#">1403080000</a>             |
| 種別         | KLBUE 10-20 RC TS35                    |
| GTIN (EAN) | 4050118205213                          |
| 数量         | 1 items                                |

## KLBUE 10-20 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 63.6 mm | 奥行き (インチ) | 2.5039 inch |
| 高さ   | 67.5 mm | 高さ (インチ)  | 2.6575 inch |
| 幅    | 39.6 mm | 幅 (インチ)   | 1.5591 inch |
| 正味重量 | 86.24 g |           |             |

## 温度

|           |                |           |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度      | -25 °C...55 °C | 周囲温度      | -25 °C...60 °C |
| 連続動作温度、最小 | -25 °C         | 連続動作温度、最大 | 105 °C         |

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c                                   |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 6fc8563f-82a2-46cf-b3da-0e2c7ddd4382 |

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

|            |                    |            |                    |
|------------|--------------------|------------|--------------------|
| 被覆剥き長さ     | 30 mm              | 接続方式       | バネ接続               |
| 接続数        | 1                  | ケーブル直径、最大  | 20 mm              |
| ケーブル直径、最小  | 10 mm              | 接続断面、撚線、最大 | 20 mm <sup>2</sup> |
| 接続断面、撚線、最小 | 10 mm <sup>2</sup> |            |                    |

## システム仕様

|         |               |               |     |
|---------|---------------|---------------|-----|
| バージョン   | シールド接続用, 抵抗付き | エンドカバープレートの要求 | いいえ |
| 取り付けレール | TS 35         |               |     |

## 全般

|         |      |         |       |
|---------|------|---------|-------|
| 設置アドバイス | 直接実装 | 取り付けレール | TS 35 |
|---------|------|---------|-------|

## 材料データ

|             |             |   |             |
|-------------|-------------|---|-------------|
| 基本材質        | PA 66 GF 30 | 色 | 黒色, シルバークレー |
| UL 94 可燃性等級 | V-0         |   |             |

## 評価データ

|      |                    |      |       |
|------|--------------------|------|-------|
| 定格断面 | 20 mm <sup>2</sup> | 定格電圧 | 230 V |
|------|--------------------|------|-------|

## 追加の技術データ

|         |      |           |     |
|---------|------|-----------|-----|
| 設置アドバイス | 直接実装 | 爆発試験バージョン | いいえ |
| 取り付け方式  | 嵌合仕様 |           |     |

**KLBUE 10-20 RC TS35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002020    | ETIM 9.0    | EC002020    |
| ETIM 10.0   | EC002020    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-20 |             |             |

**KLBUE 10-20 RC TS35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## KLBUE 10-20 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## スチール



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

## 一般注文データ

|            |                            |                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 種別         | TS 35X7.5 2M/ST/ZN         | バージョン                                |
| 注文番号       | <a href="#">0383400000</a> | 端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態  |
| GTIN (EAN) | 4008190088026              | 化, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 7.5 mm |
| 数量         | 40 M                       |                                      |
| 種別         | TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN      | バージョン                                |
| 注文番号       | <a href="#">0514500000</a> | 端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態  |
| GTIN (EAN) | 4008190046019              | 化, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 7.5 mm |
| 数量         | 40 M                       |                                      |
| 種別         | TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN      | バージョン                                |
| 注文番号       | <a href="#">0498000000</a> | 端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態  |
| GTIN (EAN) | 4008190042493              | 化, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 15 mm  |
| 数量         | 20 M                       |                                      |
| 種別         | TS 35X15/LL 2M/ST/ZN       | バージョン                                |
| 注文番号       | <a href="#">0236500000</a> | 端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態  |
| GTIN (EAN) | 4008190183967              | 化, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 15 mm  |
| 数量         | 20 M                       |                                      |

## 空白、裏面接着加工



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
  - 高価な標準タグを保管する必要はありません
  - PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
  - 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
  - ホルダー  
は、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の 22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## KLBUE 10-20 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 種別         | SM 27/8 K MC NE WS         | バージョン                               |
| 注文番号       | <a href="#">1812630000</a> | SwitchMark, デバイスマーカー, 8 x 27 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4032248296033              |                                     |
| 数量         | 80 ST                      |                                     |

## 取り付けサポート

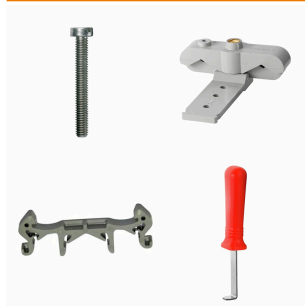

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別         | BTWZ KLBUE                 | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">1742630000</a> | ツール, 操作ツール |
| GTIN (EAN) | 4008190980764              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

## スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別         | SDS 0.6X3.5X200            | バージョン                  |
| 注文番号       | <a href="#">9010110000</a> | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248300754              |                        |
| 数量         | 1 ST                       |                        |
| 種別         | SDS 1.2X6.5X150            | バージョン                  |
| 注文番号       | <a href="#">9009010000</a> | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248266869              |                        |
| 数量         | 1 ST                       |                        |