

KLBU 10-20 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

ワイドミュラーの幅広い KLÜ シールド接続製品で、細線仕様の自動調整可能なシールド接続を実現し、エラーのない工場稼働が可能になります。

一般注文データ

| | |
|------------|---------------------------------------|
| バージョン | クランピングヨーク、シールド接続用の締付けヨーク, PA 66 GF 30 |
| 注文番号 | 1403080000 |
| 種別 | KLBU 10-20 RC TS35 |
| GTIN (EAN) | 4050118205213 |
| 数量 | 1 items |

KLBUE 10-20 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 63.6 mm | 奥行き (インチ) | 2.5039 inch |
| 高さ | 67.5 mm | 高さ (インチ) | 2.6575 inch |
| 幅 | 39.6 mm | 幅 (インチ) | 1.5591 inch |
| 正味重量 | 86.24 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
| 連続動作温度、最小 | -25 °C | 連続動作温度、最大 | 105 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|-----------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6fc8563f-82a2-46cf-b3da-0e2c7ddd4382 |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | | |
|------------|--------------------|------------|--------------------|
| 被覆剥き長さ | 30 mm | 接続方式 | バネ接続 |
| 接続数 | 1 | ケーブル直径、最大 | 20 mm |
| ケーブル直径、最小 | 10 mm | 接続断面、撲線、最大 | 20 mm ² |
| 接続断面、撲線、最小 | 10 mm ² | | |

システム仕様

| | | | |
|---------|--------------|---------------|-----|
| バージョン | シールド接続用、抵抗付き | エンドカバープレートの要求 | いいえ |
| 取り付けレール | TS 35 | | |

全般

| | | | |
|---------|------|---------|-------|
| 設置アドバイス | 直接実装 | 取り付けレール | TS 35 |
|---------|------|---------|-------|

材料データ

| | | | |
|-------------|-------------|---|------------|
| 基本材質 | PA 66 GF 30 | 色 | 黒色、シルバーグレー |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

評価データ

| | | | |
|------|--------------------|------|-------|
| 定格断面 | 20 mm ² | 定格電圧 | 230 V |
|------|--------------------|------|-------|

追加の技術データ

| | | | |
|---------|------|-----------|-----|
| 設置アドバイス | 直接実装 | 爆発試験バージョン | いいえ |
| 取り付け方式 | 嵌合仕様 | | |

KLBUE 10-20 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**分類**


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002020 | ETIM 9.0 | EC002020 |
| ETIM 10.0 | EC002020 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-20 | | |

KLBUE 10-20 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

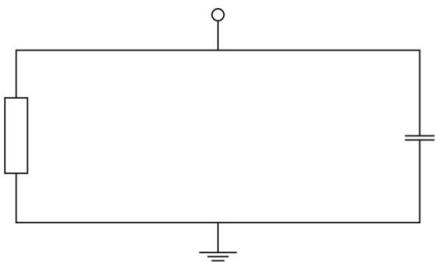

KLBUE 10-20 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スチール



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 種別 | TS 35X7.5 2M/ST/ZN | バージョン |
| 注文番号 | 0383400000 | 端子レール、アクセサリ、スチール、ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態 |
| GTIN (EAN) | 4008190088026 | 化、幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 7.5 mm |
| 数量 | 40 M | |
| 種別 | TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN | バージョン |
| 注文番号 | 0514500000 | 端子レール、アクセサリ、スチール、ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態 |
| GTIN (EAN) | 4008190046019 | 化、幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 7.5 mm |
| 数量 | 40 M | |
| 種別 | TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN | バージョン |
| 注文番号 | 0498000000 | 端子レール、アクセサリ、スチール、ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態 |
| GTIN (EAN) | 4008190042493 | 化、幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 15 mm |
| 数量 | 20 M | |
| 種別 | TS 35X15/LL 2M/ST/ZN | バージョン |
| 注文番号 | 0236500000 | 端子レール、アクセサリ、スチール、ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態 |
| GTIN (EAN) | 4008190183967 | 化、幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 15 mm |
| 数量 | 20 M | |

空白、裏面接着加工



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーティングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダー

は、Siemens、ABB、Moeller、Télémechanique の22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます
カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

KLBU 10-20 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 種別 | SM 27/8 K MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1812630000 | SwitchMark, デバイスマーカー, 8 x 27 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4032248296033 | |
| 数量 | 80 ST | |

取り付けサポート




当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別 | BTWZ KLBU | バージョン |
| 注文番号 | 1742630000 | ツール, 操作ツール |
| GTIN (EAN) | 4008190980764 | |
| 数量 | 1 ST | |

スクリュードライバー (マイナス用)

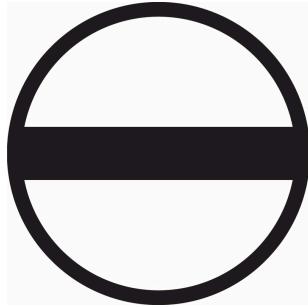

丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別 | SDS 0.6X3.5X200 | バージョン |
| 注文番号 | 9010110000 | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248300754 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | SDS 1.2X6.5X150 | バージョン |
| 注文番号 | 9009010000 | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248266869 | |
| 数量 | 1 ST | |