

## SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 一般注文データ

バージョン	Yコネクタ, 7/8 インチ, 電源分配器
注文番号	<a href="#">1413920000</a>
種別	SAI-Y-7/8 3P
GTIN (EAN)	4050118214925
数量	1 items

## SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 70 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	3	コーディング	なし
接触表面	Au (ゴールド)	ハウジング主要材質	PUR
公称電圧	250 V	公称電流	5.3 A
保護度合い	IP67	プラグイン回数	≥ 50
汚染度	3	シールド接続	いいえ
スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ	ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C

## 接続データ

グループコンセント - プラグインコネクタ 7/8インチピン  
単一コンセント2 - プラグインコネクタ 7/8インチソケット

シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ 7/8インチソケット  
締付けトルク 7/8": 1.5 Nm

## 一般データ

極数	3	コーディング	なし
接続スレッド	7/8 インチ	接点材質、ソケット	CuZn
接点材質、ピン	CuZn	接触表面	Au (ゴールド)
ハウジング主要材質	PUR	公称電圧	250 V
公称電流	5.3 A	AF サイズ	24 mm
保護度合い	IP67	プラグイン回数	≥ 50
汚染度	3	接続 1	7/8"
接続 2	ねじ	シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C	導体外径	-

## 分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

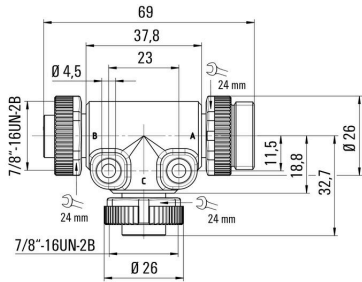


極スキーム

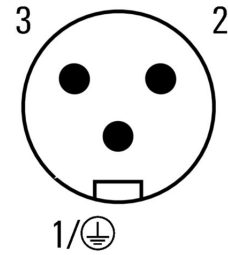

Male

極スキーム

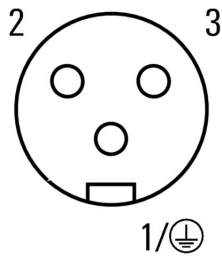

Female

配線図

