



## 一般注文データ

バージョン	Yコネクタ, 7/8 インチ, 電源分配器
注文番号	<a href="#">1413930000</a>
種別	SAI-Y-7/8 4P
GTIN (EAN)	4050118214932
数量	1 items

## SAI-Y-7/8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 72.4 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4	コーディング	なし
接触表面	Au (ゴールド)	ハウジング主要材質	PUR
絶縁抵抗	1010 Ω	公称電圧	400 V
公称電流	7 A	保護度合い	IP67, IP68
プラグイン回数	≥ 100	汚染度	3
シールド接続	いいえ	スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ
ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C		

## 接続データ

グループコンセント - プラグインコネクタ 7/8インチピン	シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ 7/8インチソケット
単一コンセント 2 - プラグインコネクタ 7/8インチソケット	締め付けトルク 7/8": 1.5 Nm

## 一般データ

極数	4	コーディング	なし
接続スレッド	7/8 インチ	接点材質、ソケット	CuZn
接点材質、ピン	CuZn	接触表面	Au (ゴールド)
ハウジング主要材質	PUR	絶縁抵抗	1010 Ω
公称電圧	400 V	公称電流	7 A
AF サイズ	24 mm	保護度合い	IP67, IP68
プラグイン回数	≥ 100	汚染度	3
接続 1	7/8"	接続 2	ねじ
シールド接続	いいえ	ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C
導体外径	-		

## 分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-Y-7/8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

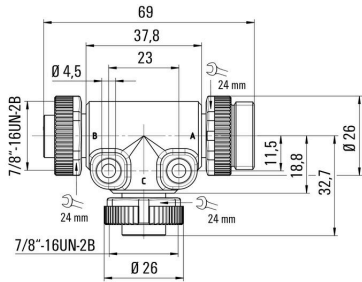


極スキーム

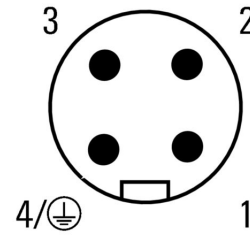

Male

極スキーム

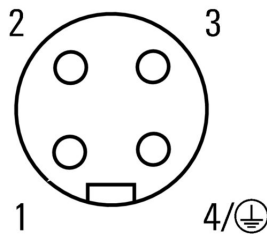

Female

配線図

