

IE-PS-ST-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO ST プラグインコネクタは IEC 61754-2 に準拠し、ファイヤ外径 2.6 ~ 3 mm に対応

一般注文データ

バージョン	光ファイバーコネクタ, STプラグ, シングルモード, IP20
注文番号	1414680000
種別	IE-PS-ST-SM
GTIN (EAN)	4050118215564
数量	1 items

IE-PS-ST-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	47 mm	奥行き (インチ)	1.8504 inch
高さ	9.6 mm	高さ (インチ)	0.378 inch
幅	9.6 mm	幅 (インチ)	0.378 inch
正味重量	4.4 g		

温度

保管温度	-40 °C...90 °C	動作温度	-20 °C...80 °C
取り付け温度			

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

一般データ

曲げ保護スリーブ素材	TPE	項目説明	STプラグ, シングルモード
色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
シース直径、最大	3.2 mm	シース直径、最小	2.6 mm
保護度合い	IP20	プラグイン回数	1000
ファイバーの種類	GOF, シングルモード	インサート喪失	≤ 0.5dB
接続 1	ST	接続 2	接着、圧着、研磨
ケーブル引き抜き力、最小	100 N	リターンロス (緩衝)	≥ 40 dB
フェルール材質	ジルコニア	ダスト保護キャップ材質	TPE
クリンプパレル材料	銅, ニッケルメッキ		

一般基準


コネクタ規格 IEC 61754-2

分類

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

図面

寸法図

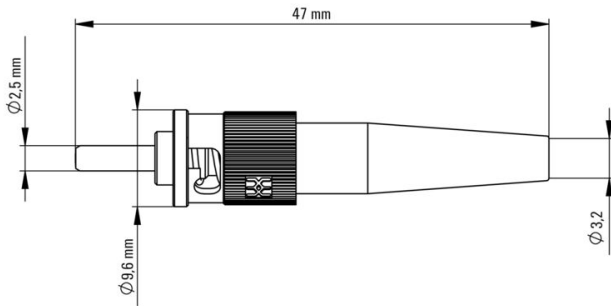

IE-PS-ST-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

...光ファイバーコネクタ SC、SC、ST & LC 対応



GOF

- 光ファイバー SC/ST、IP 20、IP 67 対応コネクタ
- 光ファイバー LC および IP 67 対応コネクタ

POF

- 高分子光ファイバー SC/ST、IP 20、IP 67 対応コネクタ
- 光ファイバー、Profinet、移動ケーブル対応 SC/ST および IP 67 コネクタ

一般注文データ

種別	IE-CT-SC-GOF	バージョン
注文番号	9205320000	プレスツール, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4032248725458	
数量	1 ST	

はさみ



ワイドミュラーは、銅やアルミニウム製ケーブル切断のスペシャリストです。直接力をかけられる小型断面積対応カッターから、大型直径対応カッターまで、幅広い製品群を取り揃えています。機械的操作および特別設計カッターの形状により、必要な労力を最小限に抑えることができます。

ワイドミュラーは、その幅広い切断製品群により、プロフェッショナルなケーブル加工に対応するすべての基準を満たします。

一般注文データ

種別	SCISSORS KEVLAR	バージョン
注文番号	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
数量	1 ST	