


SAKDU 4/ZZ/ZA YE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

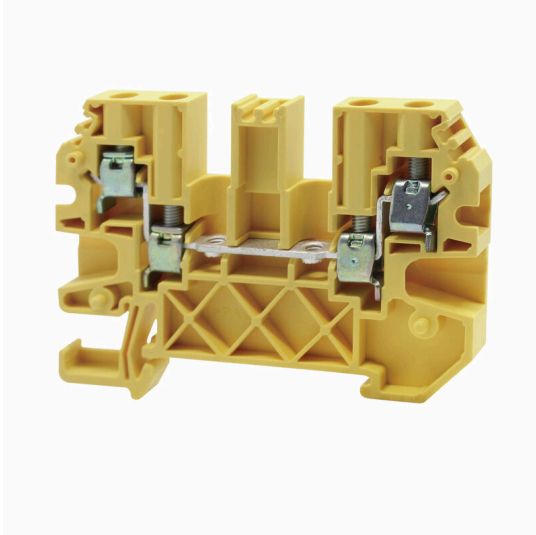

一般注文データ

バージョン	フィードスルー端子, ねじ接続, 4 mm ² , 690 V, 32 A, 黄色
注文番号	1421260000
種別	SAKDU 4/ZZ/ZA YE
GTIN (EAN)	4050118225143
数量	100 items

SAKDU 4/ZZ/ZA YE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)
証明書番号 (UR) E60693

寸法と重量

深さ	47.35 mm	奥行き (インチ)	1.8642 inch
DIN レールを含む奥行き	48 mm	高さ	64 mm
高さ (インチ)	2.5197 inch	幅	6.1 mm
幅 (インチ)	0.2402 inch	正味重量	13.41 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

UL評価データ

電圧規模B (UR)	300 V	電流の規模B (UR)	31 A
導体サイズ工場配線最大 (UR)	10 AWG	電流の規模C (UR)	31 A
電圧規模C (UR)	300 V	導体サイズ工場配線最小 (UR)	22 AWG
証明書番号 (UR)	E60693	導体サイズフィールド配線最小 (UR)	22 AWG
導体サイズフィールド配線最大 (UR)	10 AWG		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A3	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 10
接続方向	横向きに	締めトルク、最大	0.8 Nm
締めトルク、最小	0.5 Nm	被覆剥き長さ	8 mm
接続方式	ねじ接続	接続数	4
クランプ範囲、最大	4 mm ²	クランプ範囲、最小	0.5 mm ²
クランプネジ	M 3	配線接続断面積 AWG、最小	AWG 22
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	4 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.5 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	4 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.5 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最大	4 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm ²
接続断面、撚線、最小	0.5 mm ²	配線接続断面ソリッドコア、最大	4 mm ²
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm ²	接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm ²

クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続 ねじ接続

SAKDU 4/ZZ/ZA YE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

システム仕様

バージョン	ねじ接続, ねじ込み可能な 交差接続用, ツイン接続, 組 立ベグ付き, コネクタ無し の終端部	エンドカバープレートの要求	はい
電位数	1	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	4	層ごとの電位数	1
内部で交差接続されたレベル	いいえ	PE 接続	いいえ
取り付けレール	TS 35	N 関数	いいえ
PE 関数	いいえ	PEN 関数	いいえ

全般

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 10	配線接続断面 AWG、最小	AWG 22
取り付けレール	TS 35		

材料データ

基本材質	PA 66/6	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

定格断面	4 mm ²	定格電圧	690 V
定格 DC 電圧	690 V	公称電流	32 A
最大導体電流	32 A	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1 mΩ
定格インパルス耐電圧	8 kV	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	1.02 W
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3

追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ		
-----------	-----	--	--

分類

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

SAKDU 4/ZZ/ZA YE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ

一般注文データ

種別	SAKQ 4/2	バージョン
注文番号	1129310000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 2, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4032248996483	6.10, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
数量	50 ST	
種別	SAKQ 4/3	バージョン
注文番号	1129320000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 3, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4032248996162	6.10, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
数量	50 ST	
種別	SAKQ 4/4	バージョン
注文番号	1129330000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 4, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4032248996179	6.10, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
数量	50 ST	
種別	SAKQ 4/10	バージョン
注文番号	1129340000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 10, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4032248996186	6.10, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
数量	20 ST	
種別	SAKEW 35	バージョン
注文番号	1129450000	端子エンドプレートおよび隔壁, グレー, 高さ: 50 mm, 幅: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4032248970612	V-0, PA 66/6
数量	50 ST	
種別	SAKAP/SAKDU 4/ZZ/ZA	バージョン
注文番号	1421270000	端子エンドプレートおよび隔壁, グレー, 高さ: 34.35 mm, 幅: 2 mm,
GTIN (EAN)	4050118225167	V-0, PA 66/6
数量	20 ST	
種別	SAKAP/SAKDU 4/ZZ/ZA BL	バージョン
注文番号	1421280000	端子エンドプレートおよび隔壁, 青色, 高さ: 34.35 mm, 幅: 2 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4050118225044	PA 66/6
数量	20 ST	

スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリッブ

SAKDU 4/ZZ/ZA YE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	SDS 0.6X3.5X100	バージョン	
注文番号	2749340000	スクレイドライバー, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚	
GTIN (EAN)	4050118895568	み (A): 0.6 mm	
数量	1 ST		

Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。


- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/6 PLUS MC NE WS	バージョン	
注文番号	1011320000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,	
GTIN (EAN)	4032248717644	白色	
数量	1000 ST		

BLM

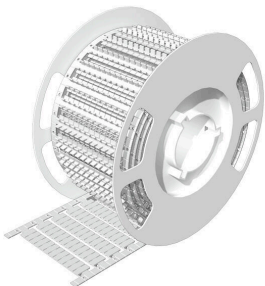

一般注文データ

種別	BLM 5/6 TB	バージョン	
注文番号	7760380691	BLM, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, 白	
GTIN (EAN)	6944169819131	色	
数量	6000 ST		