


## SM 27/18-22 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

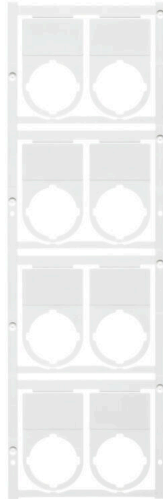

SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
  - 高価な標準タグを保管する必要はありません
  - PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
  - 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
  - ホルダーは、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の 22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | SwitchMark, デバイスマーカー, 53.75 x 27 mm, 白色 |
| 注文番号       | <a href="#">1428170000</a>              |
| 種別         | SM 27/18-22 K MC NE WS                  |
| GTIN (EAN) | 4050118232448                           |
| 数量         | 40 items                                |

## SM 27/18-22 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|    |          |           |             |
|----|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 1.2 mm   | 奥行き (インチ) | 0.0472 inch |
| 高さ | 53.75 mm | 高さ (インチ)  | 2.1161 inch |
| 幅  | 27 mm    | 幅 (インチ)   | 1.063 inch  |
| 直径 | 22 mm    | 正味重量      | 2.19 g      |

## 温度

動作温度範囲 -40...60 °C

## 環境製品コンプライアンス

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況      | 準拠 (免除なし)                   |
| REACH SVHC     | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません     |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.019 kg CO2 eq. |

## 一般データ

|                 |   |
|-----------------|---|
| 抵抗コード準拠の素材色     | 9   |
| バージョン           | 自己接着型   |
| 幅               | 27 mm   |
| UL 94 可燃性等級     | V-2   |
| 動作温度範囲、最大       | 60 °C   |
| 動作温度範囲、最小       | -40 °C  |
| 色               | 白色  |
| ハロゲン            | いいえ   |
| 基本材質            | ポリアミド66   |
| 印刷文字            | 非搭載   |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム MultiCard  |
| 互換性を有するプリンター    | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| 組み合わせごとのマーカー数   | 1 MultiCard = Device markers  |
| 動作温度範囲          | -40...60 °C   |

## 装置マーカー

|    |       |      |     |
|----|-------|------|-----|
| 直径 | 22 mm | ハロゲン | いいえ |
|----|-------|------|-----|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

