

HDC MHD 12 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	信号モジュール, 250 V, 10 A, 極数: 12, クリップ接続, オス型, 必要なプラグインスロット: 1
注文番号	1428840000
種別	HDC MHD 12 MC
GTIN (EAN)	4050118232998
数量	1 items

HDC MHD 12 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	38.9 mm	高さ (インチ)	1.5315 inch
幅	14.5 mm	幅 (インチ)	0.5709 inch
正味重量	9.74 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

一般データ

極数	12	UL 94 可燃性等級	V-0
絶縁抵抗	1012 Ω	プラギング回数	≥ 500
種別	オス型	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3	基本材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化
シリーズ	ModuPlug	定格電圧 (DIN EN 61984)	250 V
UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	4 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	10 A	必要なプラグインスポット	1

PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

バージョン

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14	被覆剥き長さ、定格接続	8 mm
接続方式	クリンプ接続	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
導体断面、最大	2.5 mm ²	導体断面、最小	0.14 mm ²

分類

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-17
ECLASS 9.1	27-44-02-17	ECLASS 10.0	27-44-02-17
ECLASS 11.0	27-44-02-17	ECLASS 12.0	27-44-02-17
ECLASS 13.0	27-44-02-17	ECLASS 14.0	27-44-02-17

HDC MHD 12 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-44-02-17

HDC MHD 12 MC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


図面



HDC-MHD 12-modules in the IP65-housing,
Conductor H05V-K0.5:

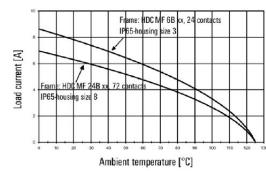

HDC-MHD 12-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K2.5:

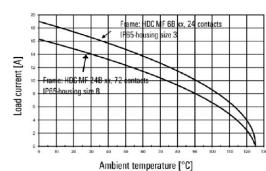

HDC MHD 12 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クリンプ接点 HD



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG	バージョン
注文番号	1651520000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型,
GTIN (EAN)	4008190400194	導体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU	バージョン
注文番号	1651620000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型,
GTIN (EAN)	4008190400293	導体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM0.5AG	バージョン
注文番号	1651530000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型,
GTIN (EAN)	4008190400200	導体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM0.5AU	バージョン
注文番号	1651630000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型,
GTIN (EAN)	4008190400309	導体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG	バージョン
注文番号	1601750000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型,
GTIN (EAN)	4008190134280	導体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU	バージョン
注文番号	1651640000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型,
GTIN (EAN)	4008190400316	導体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM1.5AG	バージョン
注文番号	1651550000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型,
GTIN (EAN)	4008190400224	導体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM1.5AU	バージョン
注文番号	1651650000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型,
GTIN (EAN)	4008190400323	導体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM2.5AG	バージョン
注文番号	1651560000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型,
GTIN (EAN)	4008190400231	導体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM2.5AU	バージョン
注文番号	1651660000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型,
GTIN (EAN)	4008190400330	導体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	

HDC MHD 12 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ
www.weidmueller.com
電気モジュール**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MHD 42 MC	バージョン
注文番号	3011270000	モジュール, 150 V, 10 A, 極数: 42, クリップ接続, オス型, 必要なプラ
GTIN (EAN)	4099986916883	グインスロット: 2
数量	1 ST	
種別	HDC MMBIT 8 FC M	バージョン
注文番号	3092830000	データモジュール, 48 V, 10 A, Cat. 5e, 極数: 8, クリップ接続, メス型,
GTIN (EAN)	4099987109864	必要なプラグインスロット: 8
数量	1 ST	
種別	HDC MMBIT 8 FC M2	バージョン
注文番号	3092840000	データモジュール, 48 V, 10 A, Cat. 5e, 極数: 8, クリップ接続, メス型,
GTIN (EAN)	4099987109871	必要なプラグインスロット: 8
数量	1 ST	
種別	HDC MMBIT 8 FC M2 SH	バージョン
注文番号	3092850000	データモジュール, 48 V, 10 A, Cat. 5e, 極数: 8, クリップ接続, メス型,
GTIN (EAN)	4099987109895	必要なプラグインスロット: 8
数量	1 ST	
種別	HDC MMBIT 8 FC M SH	バージョン
注文番号	3092860000	データモジュール, 48 V, 10 A, Cat. 5e, 極数: 8, クリップ接続, メス型,
GTIN (EAN)	4099987109901	必要なプラグインスロット:
数量	1 ST	

HDC MHD 12 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

対応
www.weidmueller.com
電気モジュール**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MHD 12 FC	バージョン
注文番号	1428850000	信号モジュール, 250 V, 10 A, 極数: 12, クリップ接続, メス型, 必要な
GTIN (EAN)	4050118233087	プラグインスロット: 1
数量	1 ST	
種別	HDC MHD 12 FP	バージョン
注文番号	2748470000	信号モジュール, 250 V, 10 A, 極数: 12, アクチュエータ付プッシュイ
GTIN (EAN)	4050118890921	ン, メス型, 必要なプラグインスロット: 1
数量	1 ST	