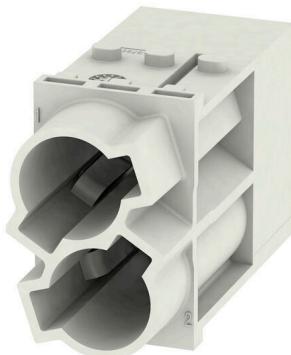


HDC MHP 100 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	電源モジュール, 1000 V, 100 A, 極数: 2, クリップ接続, オス型, 必要なプラグインスロット: 1.5
注文番号	1429060000
種別	HDC MHP 100 MC
GTIN (EAN)	4050118233292
数量	1 items

HDC MHP 100 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



RoHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	50.4 mm	高さ (インチ)	1.9842 inch
幅	21.85 mm	幅 (インチ)	0.8602 inch
正味重量	12.94 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

一般データ

極数	2
UL 94 可燃性等級	V-0
絶縁抵抗	1012 Ω
プラギング回数	≥ 500
種別	オス型
サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3
基本材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化
シリーズ	ModuPlug
定格電圧 (DIN EN 61984)	1000 V
UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	8 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	100 A
定格電流 (UR)	導体接続断面積 AWG AWG 2 定格電流 164 A
定格電流 (cUR)	導体接続断面積 AWG AWG 4 定格電流 114 A 導体接続断面積 AWG AWG 6 定格電流 99 A 導体接続断面積 AWG AWG 8 定格電流 73 A
必要なプラグインスロット	1.5

PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

HDC MHP 100 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

バージョン

接続方式	クリンプ接続	導体断面、最大	35 mm ²
導体断面、最小	10 mm ²		



分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		


HDC MHP 100 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

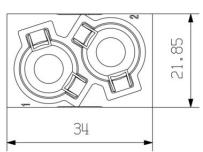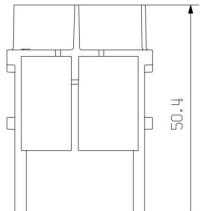図面


**HDC-MHP100-Module im IP65-Gehäuse,
 Leiter H07V-K10:**

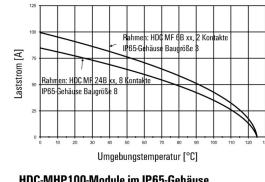


**HDC-MHP100-Module im IP65-Gehäuse,
 Leiter H07V-K35:**

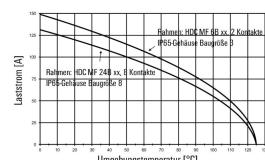

**HDC-MHP100-modules in the IP65-housing,
 Conductor H07V-K10:**

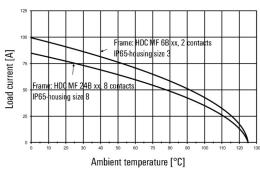

**HDC-MHP100-modules in the IP65-housing,
 Conductor H07V-K35:**

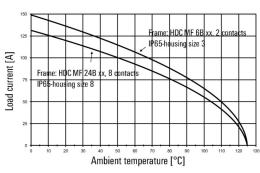

HDC MHP 100 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ
www.weidmueller.com
100 A クリップ接点

クリップは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリップ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC MHP100 M 10	バージョン
注文番号	1435750000	オス型, 銀色, 10 - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240566	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP100 M 16	バージョン
注文番号	1435760000	オス型, 銀色, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240689	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP100 M 25	バージョン
注文番号	1435770000	オス型, 銀色, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240573	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP100 M 35	バージョン
注文番号	1435780000	オス型, 銀色, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240672	
数量	10 ST	

その他

ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

一般注文データ

種別	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	バージョン
注文番号	1480380000	ModuPlug, 接点解除ツール
GTIN (EAN)	4050118288933	
数量	1 ST	

HDC MHP 100 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

電気モジュール**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MHP 100 FC	バージョン
注文番号	1429080000	電源モジュール, 1000 V, 100 A, 極数: 2, クリップ接続, メス型, 必要な
GTIN (EAN)	4050118233513	プラグインスロット: 1.5
数量	1 ST	