

IE-FM6Z2LO0005DST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル、光ファイバー

一般注文データ

バージョン	パッチケーブル, ST IP 20, ST IP 20, 62.5 µm, LSZH, 0.5 m
注文番号	1433980005
種別	IE-FM6Z2LO0005DST0ST0-X
GTIN (EAN)	4050118242829
数量	1 items

IE-FM6Z2LO0005DST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

長さ 0.5 m 長さ (インチ) 19.685 inch
正味重量 26 g

温度

保管温度 動作温度 -20 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブル特有の規格

ツイストペアデバイス接続ケーブルの仕様 IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2 対称通信ケーブル配線確認の仕様 IEC 61935-3

一般基準

コネクタ規格 IEC 60874-10

標準

コネクタ規格 IEC 60874-10

ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン ないえ 最小曲げ半径、繰返し 56 mm
最小曲げ半径 (1回のみ) 28 mm

ケーブル構造

シース直径 2.8 * 5.7 mm シースカラー 橙色
標準形状 I-V (ZN) H シース素材 LSZH
ケーブル配置 ZIPCORD 一次被覆 245.00 µm
コアの直径 62.5 µm

プラグ

プラグ右 ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし 左プラグ ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし

プラグ、右

プラグ右 ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし

IE-FM6Z2LO0005DST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プラグ、左

左プラグ	ST, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シー ルドなし
------	---

光ファイバ


ファイバーの種類	GOF, マルチモード, OM1	減衰	850 nmで ≤ 3.0 dB/km, 1300 nmで ≤ 0.8 dB/km
帯域幅	850 nmで ≥ 200 MHz*km, 1300 nmで ≥ 600 MHz*km		

分類

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

図面

詳細図面

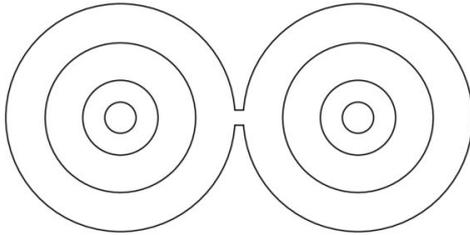

IE-FM6Z2LO0005DST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

V0 material



スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーストリップです。導体取り付け後でも、マーカーストリップを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 V0/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーストリップの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーストリップでも簡単に設置できます。

利点：

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 V0/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカーストリップです。
- 導線の断面積が 16.0 mm² より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカーストリップ

一般注文データ

種別	VT SF 5/21 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	1689470001	SlimFix, 導体およびケーブルマーカーストリップ, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190872571	
数量	160 ST	
種別	VT SF 6/21 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	1730560001	SlimFix, 導体およびケーブルマーカーストリップ, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190954611	
数量	160 ST	