

SAIL-M12BG-4S5.0DB4RE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	センサー/アクチュエータライン, M12, 極数: 4, 5 m, メス型ソケット、ストレート、シールド仕様: はい, LED: いいえ, シース材料: Radox EM 104, ハロゲン: いいえ
注文番号	1434860500
種別	SAIL-M12BG-4S5.0DB4RE
GTIN (EAN)	4050118540529
数量	1 items

SAIL-M12BG-4S5.0DB4RE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可	CE; UKCA
ROHS	適合

寸法と重量

正味重量	250 g
------	-------

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	5 m	シースカラー	黒色
耐油性	in accordance with EN 50264-1 or EN 50306-1	ケーブルキャリアに最適	いいえ
コア断面積	0.34 mm ²	配線数	4
シールド仕様	はい	ハロゲン	いいえ
曲げ半径、最小、移動	10 x ケーブル直径	曲げ半径、最小、定置	6 *直径
延焼耐性	BS 6853、GM/RT 2130、Ia、Ib、IIに準拠、According to EN 45545、HL1 - HL3、DIN 5510 1-4に準拠、NF F16-101、A1、A2、Bに準拠、According to UNI CEI 11170、LR1-LR4、in accordance with IEC 60332-1-2、NFPA 130	シース材料	Radox EM 104
構成可能ケーブル長	いいえ	ハイブリッドケーブル	いいえ
交差結合照射	はい	カラーコーディング	黄色、白色、オレンジ、青色
温度範囲、固定	-50...90 °C	溶接スパーク耐久性	いいえ
温度範囲、移動	-40...90 °C	極数	4
外径	7.25 mm ± 0.3 mm		

一般的な技術データ

コーディング	A-coded	接続スレッド	M12
接触表面	金メッキ	LED	いいえ
バージョン	メス型ソケット、ストレート	ハウジング主要材質	PUR
接点材質	銅合金	公称電圧	250 V
公称電流	4 A	保護度合い	IP65、IP66、IP67、IP68、ねじ込み
スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ	ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C

標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-101
--------	-----------------

プラグ、右

プラグ右	自由導体端部
------	--------

SAIL-M12BG-4S5.0DB4RE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プラグ、左

左プラグ	M12, A コード化, 極数: 4, メス型接点, 直線, プラグ, シールド仕様
------	--

分類

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		


SAIL-M12BG-4S5.0DB4RE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

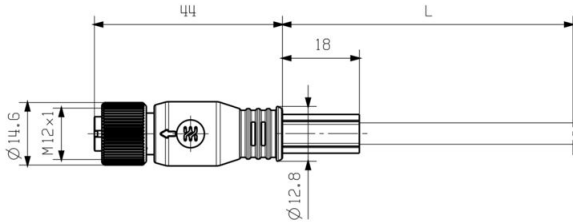

極スキーム



配線図

	M12
yellow	1
white	2
orange	3
blue	4

SAIL-M12BG-4S5.0DB4RE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

理想的な工具：トルク機能を備えたScrewty®



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F